

# ハイグリース

長期耐熱グリース



02

潤滑剤



### 特長

- 高級耐熱(200℃)・長期潤滑グリースを噴射ガスに溶解しました。
- あらゆる潤滑箇所にはすばやく浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。

### 用途

- ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部
- 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
- シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具等のキシミ止め

### [性能 / 性状]

基油	鉱物油	融着荷重	981N
増ちょう剤	アルミニウム複合石鹸	耐熱性	200℃
JIS分類	1号	塩水噴霧	72時間以上
ちょう度	約320	使用温度範囲	-20~200℃



品番	品名	内容量	入数
000020	ハイグリース	300mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第一石油類 危険等級II 150mL

# ソフトグリーススプレー

長期防錆潤滑グリース



### 特長


- 防錆力に優れ(塩水噴霧試験 500時間以上)長期間潤滑効果を発揮します。
- 浸透性に優れ、狭い隙間にも入っていきます。
- 耐荷重性能、耐熱性に優れます。
- スプレーしたときに、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。

### 用途

- ギア、チェーン等の金属同士の回転部及び摺動部
- 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部
- シャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具等のキシミ止め

### [性能 / 性状]

基油	鉱油系防錆油	融着荷重	1961N
増ちょう剤	特殊複合石鹸	耐熱性	200℃
JIS分類	1号	塩水噴霧	500時間以上
ちょう度	約330	使用温度範囲	-20~170℃

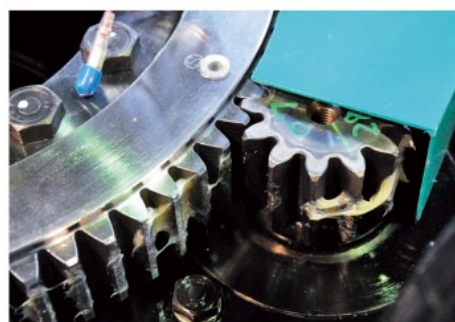

品番	品名	内容量	入数
000109	ソフトグリーススプレー	300mL	24本 (12本×2箱)

●第4類第二石油類 危険等級III 150mL

# チェーングリース

白色極圧浸透グリース(白色固体潤滑剤配合)



### 特長

- 浸透性があり、細部にグリースが行きわたります。
- シールチェーン等のリングに影響がありません。
- 密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。
- 耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。
- 水がかかっても性能が低下しません。
- 白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性と極圧性をもっています。

### 用途

- 各種チェーン、フォークリフト等の潤滑(シールチェーン対応)
- ユニックのワイヤー潤滑
- 狭い隙間へのグリース注入
- 飛び散りやグリースがタレて問題になる部位の潤滑

### [性能 / 性状]

基油	鉱油	融着荷重	1961N
増ちょう剤	リチウム石鹸	耐熱性	100℃
JIS分類	2号	塩水噴霧	120時間
ちょう度	約275	使用温度範囲	-15~120℃



飛び散りを嫌うオープンチェーンのグリースアップ

品番	品名	内容量	入数
000512	チェーングリース	300mL	24本 (6本×4箱)

●第4類第一石油類 危険等級II 120mL