

25SQハイスカッター

穴径 φ11.5~16

深さ t6~16

対応機種
ISK-LB30LI
IS-LB30SX
ISK-LB30ST
ISK-LB50SX
ISK-LB50ST



穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
11.5	16	51128	HCSQ115L	¥10,900	CP-115H CP-35H1
12.0		51129	HCSQ120L		
13.0		51001	HCSQ130		
14.0		51002	HCSQ140		
14.5		51003	HCSQ145		
15.0		51004	HCSQ150		
16.0		51005	HCSQ160		

35SQクリンキーカッター (超硬)

穴径 φ17.5~35

深さ t6~35

対応機種
ISK-LB30LI (~φ30)
IS-LB30SX (~φ30)
ISK-LB30ST (~φ30)
ISK-LB50SX
ISK-LB50ST



※1 ISK-LB30LIは深さ25mmです。

穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン	
17.5	35	51006	CCSQ175	¥8,200	CP-35S1 (t6~21)	
18.0		51007	CCSQ180			
18.5		51008	CCSQ185			
19.0		51009	CCSQ190			
19.5		51010	CCSQ195			
20.0		51011	CCSQ200			
20.5		51012	CCSQ205			
21.0		51013	CCSQ210			
21.5		51014	CCSQ215			
22.0		51015	CCSQ220			
22.5		51016	CCSQ225			
23.0		51017	CCSQ230			
23.5		51018	CCSQ235			
24.0		51019	CCSQ240			
24.5		※1	51020			CCSQ245
25.0		51021	CCSQ250			
26.0		51022	CCSQ260			
26.5		51023	CCSQ265			
27.0		51024	CCSQ270			
28.0		51025	CCSQ280			
29.0	51026	CCSQ290				
30.0	51027	CCSQ300				
31.0	51028	CCSQ310				
32.0	51029	CCSQ320				
33.0	51030	CCSQ330				
34.0	51031	CCSQ340				
35.0	51032	CCSQ350				



※2 IS-LB30SX / ISK-LB30STで板厚12~35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。

センターピン

CP-115H

52104

¥3,800

ISK-LB30LI (HCSQ: t6~16)
IS-LB30SX (HCSQ: t6~16)
ISK-LB30ST (HCSQ: t6~16)
ISK-LB50SX (HCSQ: t6~16)
ISK-LB50ST (HCSQ: t6~16)
JANコード 49 92873 22320 3

CP-35H1

52100

¥3,800

ISK-LB30LI (HCSQ: t6~16)
IS-LB30SX (HCSQ: t6~16)
ISK-LB30ST (HCSQ: t6~16)
ISK-LB50SX (HCSQ: t6~16)
ISK-LB50ST (HCSQ: t6~16)
JANコード 49 92873 22270 1

CP-35S1

52101

¥3,200

ISK-LB30LI (CCSQ: t6~25)
IS-LB30SX (CCSQ: t6~21)
ISK-LB30ST (CCSQ: t6~21)
ISK-LB50SX (CCSQ: t6~35)
ISK-LB50ST (CCSQ: t6~35)
JANコード 49 92873 22250 3

CP-35D1

52102

¥5,600

IS-LB30SX (CCSQ: t12~35)
ISK-LB30ST (CCSQ: t12~35)
JANコード 49 92873 22260 2

CP-50S1

52103

¥4,500


ISK-LB50SX (CRSQ: t6~50)
ISK-LB50ST (CRSQ: t6~50)
ISK-LB100S (CRSQ: t6~50)
JANコード 49 92873 22280 0

CP-100D1

52115

¥16,000

ISK-LB100S (ISK-LBC: t6~35)
JANコード 49 92873 22560 3

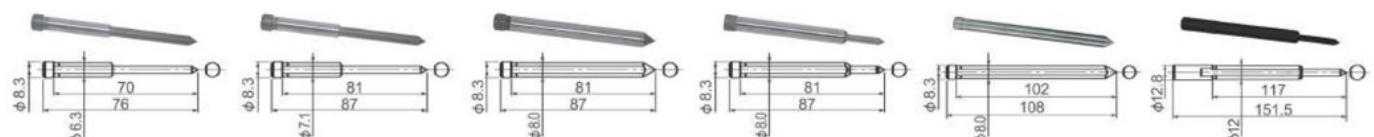

50SQクリンキーカッター (超硬)

穴径 φ17.5~65

深さ t6~50

対応機種
ISK-LB50SX (~φ50)
ISK-LB50ST (~φ50)
ISK-LB100S (φ40~φ65)



※3 ISK-LB100Sは深さ35mmです。

穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
17.5	50	51081	CRSQ175	¥8,800	CP-50S1
18.0		51082	CRSQ180		
18.5		51083	CRSQ185		
19.0		51084	CRSQ190		
19.5		51085	CRSQ195		
20.0		51086	CRSQ200		
20.5		51087	CRSQ205		
21.0		51088	CRSQ210		
21.5		51089	CRSQ215		
22.0		51090	CRSQ220		
22.5		51091	CRSQ225		
23.0		51092	CRSQ230		
23.5		51093	CRSQ235		
24.0		51094	CRSQ240		
24.5		51095	CRSQ245		
25.0		51096	CRSQ250		
26.0		51097	CRSQ260		
26.5		51098	CRSQ265		
27.0		51099	CRSQ270		
28.0		51100	CRSQ280		
29.0	51101	CRSQ290			
30.0	51102	CRSQ300			
31.0	51103	CRSQ310			
32.0	51104	CRSQ320			
33.0	51105	CRSQ330			
34.0	51106	CRSQ340			
35.0	51107	CRSQ350			
36.0	51108	CRSQ360			
37.0	51109	CRSQ370			
38.0	51110	CRSQ380			
39.0	51111	CRSQ390			
40.0	51112	CRSQ400			
41.0	51113	CRSQ410			
42.0	51114	CRSQ420			
43.0	51115	CRSQ430			
44.0	51116	CRSQ440			
45.0	51117	CRSQ450			
46.0	51118	CRSQ460			
47.0	51119	CRSQ470			
48.0	51120	CRSQ480			
49.0	51121	CRSQ490			
50.0	51122	CRSQ500			
51.0	※3	51151	CRSQ510		
52.0	51152	CRSQ520			
53.0	51153	CRSQ530			
54.0	51154	CRSQ540			
55.0	51155	CRSQ550			
58.0	51156	CRSQ580			
60.0	51157	CRSQ600			
61.0	51158	CRSQ610			
62.0	51159	CRSQ620			
63.0	51160	CRSQ630			
65.0	51161	CRSQ650			

ISK-LB100S専用カッター

穴径 φ70~100

深さ t6~35

対応機種
ISK-LB100S



穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
70.0	35	51162	ISK-LBC700	¥45,000	CP-100D1
75.0		51163	ISK-LBC750	¥48,000	
80.0		51164	ISK-LBC800	¥48,000	
85.0		51165	ISK-LBC850	¥53,500	
90.0		51166	ISK-LBC900	¥55,500	
95.0		51167	ISK-LBC950	¥61,000	
100		51168	ISK-LBC1000	¥62,400	

ノス型ドリル/ノスアダプタ

穴径 φ8~16 / φ13~16

深さ t6~16 / t6~20

対応機種
ISK-LB30LI
IS-LB30SX
ISK-LB30ST
ISK-LB50SX
ISK-LB50ST

ノスアダプタ
右: NSA-6B /
NSA-10B



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

対応機種	穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格
ISK-LB30LI IS-LB30SX ISK-LB30ST ISK-LB50SX ISK-LB50ST	8.0	16	51068	NS080	¥9,600
	8.5		51069	NS085	¥10,200
	9.0		51070	NS090	¥10,600
	9.5		51071	NS095	¥11,000
	10.0		51072	NS100	¥12,000
	10.5		51073	NS105	¥12,500
	11.0		51074	NS110	¥12,900
	11.5		51075	NS115	¥13,600
	12.0		51076	NS120	¥15,000
	13.0		51077	NS130	¥15,900
	14.0		51078	NS140	¥17,500
	15.0		51079	NS150	¥18,900
	16.0		51080	NS160	¥20,000
※注生 産品 ISK-LB50SX ISK-LB50ST	13.0	20	51150	NS130L	¥18,700
	14.0		51130	NS140L	¥20,500
	15.0		51131	NS150L	¥22,100
	16.0		51132	NS160L	¥23,500

ノスアダプタ	対応ノスドリル	コード番号	型式	希望小売価格
ノスアダプタ	φ8.0~12.0	52095	NSA-6[右側僅少]	¥5,000
	φ8.0~12.0	51173	NSA-6B	¥7,500
	φ13.0~16.0	52096	NSA-10[右側僅少]	¥5,000
	φ13.0~16.0	51174	NSA-10B	¥7,500

※ LB30LI / LB30ST / LB50STは対応しておりません。

重ね合わせ刃 2枚以上重なった材料の穴あけに

穴径 φ18~26.5

深さ t6~50

対応機種
ISK-LB50SX



穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
18.0	50	51123	HRSQ180	¥18,800	CP-50S1
22.0		51124	HRSQ220	¥20,500	
24.0		51125	HRSQ240	¥20,800	
24.5		51126	HRSQ245	¥21,000	
26.5		51127	HRSQ265	¥23,000	