

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

デブコン **Devcon**  **Metallic Putty**
“メタリックパデ”



同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS
含有化学物質調査票

可使 25分 25℃

硬化 16時間 25℃

耐熱 250℃



DV16324

特長 ●耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。


●研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。

用途 ●高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。

仕様 ●耐熱温度(℃):250℃
●硬化時間(25℃):16時間
●可使時間(25℃):25分
●パデ状

●食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合

材質 ●主成分:エポキシ樹脂
セット内容 ●主剤、硬化剤、耐熱プライマー
製造国 ●日本

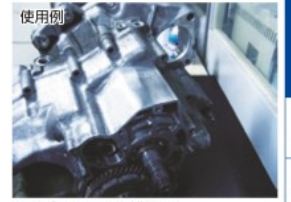

使用例
エンジンルームの補修に。

発注単位1セット

(価格改定日 20.01) 株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン[103452]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
433-3144	DV16324	¥14,850	オープン	灰色	200	6	255	577(78)

☎商品のお問い合わせ:0120-03-4880 <http://www.itwppfjapan.com/>

デブコン **Devcon**  **Adhesive for Metal Repairs**
一般金属用補修剤“デブコンA”



同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS
含有化学物質調査票

可使 45分 25℃

硬化 16時間 25℃

耐熱 120℃



DV10120J
(デブコンA)



DV10130J
(大容量タイプ)

特長 ●パデ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部分の再生、肉盛りが可能です。

●硬化後は、機械加工が可能で穿孔、タップも立てる事が出来ます。

用途 ●パイプ、フランジ、バルブ等の漏れ止め、鋳鉄の巣穴埋めや肉盛り。

仕様 ●硬化時間(25℃):16時間 ●パデ状

材質 ●主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
製造国 ●アメリカ

発注単位1セット

株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン[103452]


発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
194-7850	DV10110J	¥7,688	¥12,300	濃灰色	450	6	590	3485(150)
195-0726	DV10120J	¥21,963	オープン	濃灰色	1800	6	2034	770(820)

【大容量タイプ】

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(kg)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
195-0727	DV10130J	¥85,513	オープン	濃灰色	11.3	1	12.77	82(912)

☎商品のお問い合わせ:0120-03-4880 <http://www.itwppfjapan.com/>

デブコン **Devcon**  **Adhesive for Metal Repairs**
一般金属用補修剤



同商品群
在庫数 23 アイテム

Com
SDS
含有化学物質調査票

可使 7~8分 25℃

硬化 4時間 25℃

耐熱 100℃



DV16115
(デブコンAQ(耐油・耐水タイプ))



新品に交換することなく再生することでコストダウンができます。

【“デブコンAQ(耐油・耐水タイプ)”】

特長 ●鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。

用途 ●パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。

仕様 ●硬化時間(25℃):4時間 ●パデ状 ●日本水道協会規格品:JWWAK-135

材質 ●主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
製造国 ●日本

発注単位1セット

(価格改定日 20.01) 株式会社ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン[103452]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
122-9699	DV16115	¥8,500	オープン	濃灰色	500	6	655	6522(85)

可使 3~5分 25℃

超速硬化 1時間 25℃

耐熱 100℃



DV10240
(デブコンSF(超速硬化タイプ))

【“デブコンSF(超速硬化タイプ)”】

特長 ●硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。

用途 ●パイプライン、タンクの緊急修理。 ●鋳物の巣埋めや肉盛り。

仕様 ●硬化時間(25℃):1時間 ●パデ状 ●日本水道協会規格品:JWWAK-135

材質 ●主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
製造国 ●アメリカ

発注単位1セット

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(g)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
454-8574	DV10240	¥14,913	オープン	濃灰色	450	6	590	2335(69)

☎商品のお問い合わせ:0120-03-4880 <http://www.itwppfjapan.com/>