



ノーマル
クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。



黒染め



SUS304




クサビカラー®構造

材質記号	材質／表面处理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号
SCK1015 C
内径10mm、幅15mm、黒染め

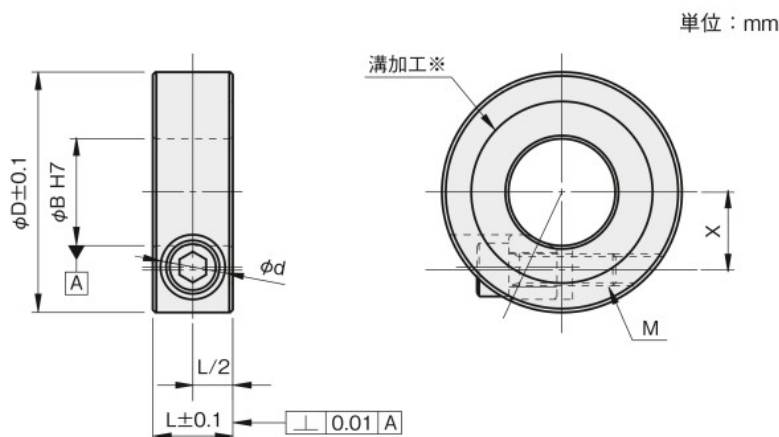

単位：mm

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	φd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
							黒染め C	SUS304 S
10	15	35	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □	930	1,260
12	15	38	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □	930	1,260
15	15	40	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □	1,040	1,370
16	15	42	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □	1,040	1,370
20	15	46	12.1	14.5	M6×20	SCK 2015 □	1,090	1,640
25	15	50	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □	1,200	1,910
30	15	56	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □	1,310	2,290
35	20	65	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □	1,480	2,730
40	20	70	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □	1,640	3,710
50	20	85	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □	2,180	4,910

セットカラー

ノーマル

鋼管用
六角
シャフト用
角シャフト用
2穴付
3穴付
3ザグリ穴付
4穴付
2ネジ穴付
3ネジ穴付
ベアリング
固定用
Dカット
内径ネジ
六角
内径ネジ
キー逃がし
溝付
ダンパー付
追加工
オプション
技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS