





オプション ウレタンダンパー スリット

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

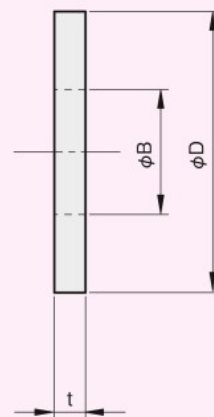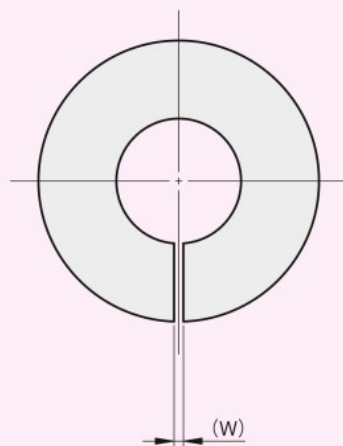

単位：mm

材質

ウレタン

硬度(ショア): 内径φ3~6: A70
φ8~ : A90

内径 φB	外径 φD	厚さ t	W	品番	価格(円)
3	15	2	1	DS 03A7	140
4	15	2	1	DS 04A7	140
5	20	2	1	DS 05A7	140
6	20	2	1	DS 06A7	140
8	30	3	1.5	DS 08A9	140
10	35	3	1.5	DS 10A9	140
12	35	3	1.5	DS 12A9	140
13	35	3	1.5	DS 13A9	140
15	40	3	1.5	DS 15A9	140
16	40	3	1.5	DS 16A9	140
17	40	3	1.5	DS 17A9	170
18	45	3	1.5	DS 18A9	170
20	45	5	1.5	DS 20A9	190
25	50	5	1.5	DS 25A9	200
30	55	5	1.5	DS 30A9	210
35	60	5	2	DS 35A9	260
40	70	5	2	DS 40A9	280
45	75	5	3	DS 45A9	330
50	85	5	3	DS 50A9	390