

シングルプレート
光電センサ用

対応センサ

Panasonic社 EX-20 シリーズ

竹中電子社 UM シリーズ

等

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D


小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

E2-SXタイプ

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	42	10	FSE2SX025-□	360	330
30	47	10	FSE2SX030-S	360	—

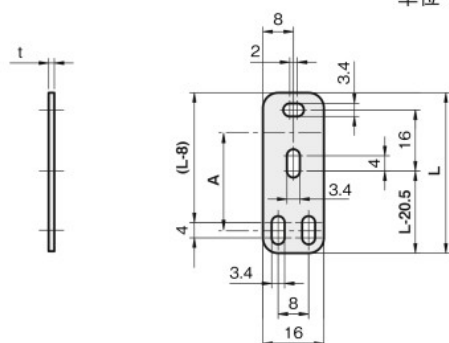

単位：mm

A：光軸までの距離 (参考値)
EX-23にご使用の場合：基準寸法はA-0.5となります。

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用


近接センサ用

E2-SYタイプ

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	47	10	FSE2SY025-□	520	490
30	52	11	FSE2SY030-S	520	—

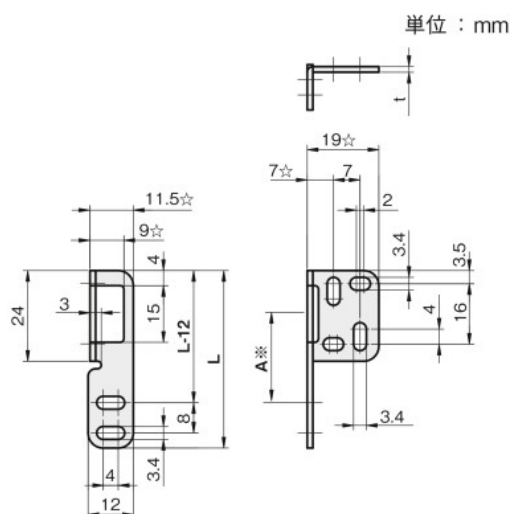

単位：mm

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A：光軸までの距離 (参考値)
※EX-23にご使用の場合：基準寸法はA-0.5となります。