

コンビネーション ストレートタイプ

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

CAD
2D

CAD
3D

当社シングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

ストレートタイプ

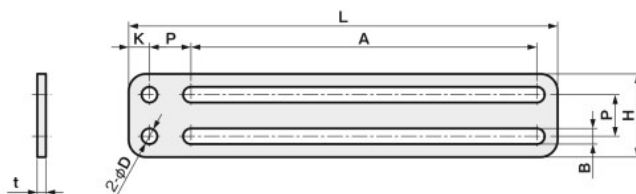

単位：mm

| 材質 |
|--------------|
| ステンレス SUS304 |

| 取付ピッチ | A | L | P | H | B | φD | K | t | 重量(g) | SUS304 | |
|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|---|-----|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | 品番 | 価格(円) |
| M3-8P | 50 | 68 | 8 | 20 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 20 | FSK3ST050-08S | 590 |
| | 75 | 93 | 8 | 20 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 26 | FSK3ST075-08S | 770 |
| | 100 | 118 | 8 | 20 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 32 | FSK3ST100-08S | 910 |
| M3-12P | 50 | 72 | 12 | 24 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 28 | FSK3ST050-12S | 680 |
| | 75 | 97 | 12 | 24 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 36 | FSK3ST075-12S | 810 |
| | 100 | 122 | 12 | 24 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 44 | FSK3ST100-12S | 950 |
| M4-10P | 50 | 72 | 10 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 26 | FSK4ST050-10S | 720 |
| | 75 | 97 | 10 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 32 | FSK4ST075-10S | 860 |
| | 100 | 122 | 10 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 38 | FSK4ST100-10S | 1,020 |
| M4-12P | 50 | 74 | 12 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 26 | FSK4ST050-12S | 750 |
| | 75 | 99 | 12 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 32 | FSK4ST075-12S | 870 |
| | 100 | 124 | 12 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 38 | FSK4ST100-12S | 1,030 |
| | 150 | 174 | 12 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3 | 63 | FSK4ST150-12S | 1,480 |
| | 200 | 224 | 12 | 24 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3 | 81 | FSK4ST200-12S | 1,810 |
| M5-12P | 60 | 84 | 12 | 24 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 22 | FSK5ST060-12S | 810 |
| | 90 | 114 | 12 | 24 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 29 | FSK5ST090-12S | 990 |
| | 120 | 144 | 12 | 24 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 36 | FSK5ST120-12S | 1,190 |
| M5-18P | 60 | 90 | 18 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 34 | FSK5ST060-18S | 840 |
| | 90 | 120 | 18 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 45 | FSK5ST090-18S | 1,050 |
| | 120 | 150 | 18 | 30 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 56 | FSK5ST120-18S | 1,230 |
| M6-18P | 50 | 82 | 18 | 32 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 42 | FSK6ST050-18S | 910 |
| | 75 | 107 | 18 | 32 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 50 | FSK6ST075-18S | 950 |
| | 150 | 182 | 18 | 32 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 82 | FSK6ST150-18S | 1,410 |
| M6-30P | 50 | 94 | 30 | 44 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 77 | FSK6ST050-30S | 1,030 |
| | 75 | 119 | 30 | 44 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 92 | FSK6ST075-30S | 1,070 |
| | 150 | 194 | 30 | 44 | 6.6 | 6.6 | 7 | 3 | 140 | FSK6ST150-30S | 1,510 |

センサブラケット

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット