


ストレート 旋回タイプ

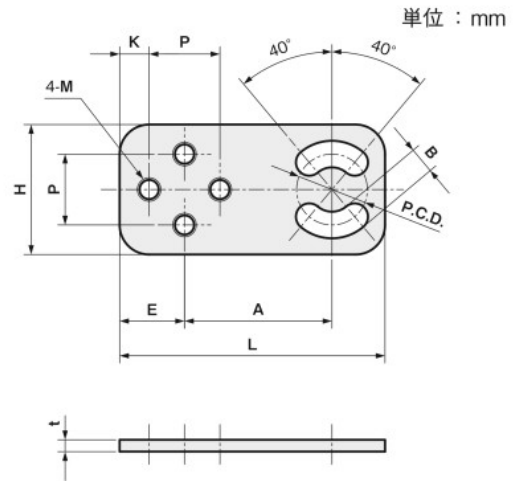

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	P.C.D.	K	E	M	t	重量(g)	SUS304	
												品番	価格(円)
M3-8P	20	35	8	16	3.4	8	4	8	M3×P0.5	1.5	6	FSK3SR020-08S	430
M3-12P	25	45	12	22	3.4	12	5	11	M3×P0.5	2	14	FSK3SR025-12S	500
M4-10P	25	44	10	20	4.5	10	5	10	M4×P0.7	2	12	FSK4SR025-10S	450
M4-12P	25	45	12	22	4.5	12	5	11	M4×P0.7	2	14	FSK4SR025-12S	450
M5-12P	30	52	12	24	5.5	12	6	12	M5×P0.8	2.5	21	FSK5SR030-12S	490
M5-18P	35	62	18	30	5.5	18	6	15	M5×P0.8	2.5	32	FSK5SR035-18S	540
M6-18P	35	64	18	32	6.6	18	7	16	M6×P1.0	2.5	35	FSK6SR035-18S	560
M6-30P	50	89	30	44	6.6	30	7	22	M6×P1.0	3	80	FSK6SR050-30S	560

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット