

丸シャフト(中実シャフト)


単位：mm




※目盛は目安としてご使用ください。

材質/表面処理	
●ノーマル	ステンレス SUS304
●ハイグリップ	ステンレス SUS304 / サンドブラスト仕上げ
●目盛付	ステンレス SUS304

ノーマル、ハイグリップ

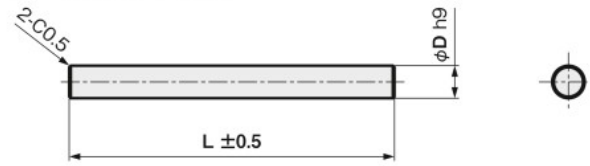

目盛付(マーキング)

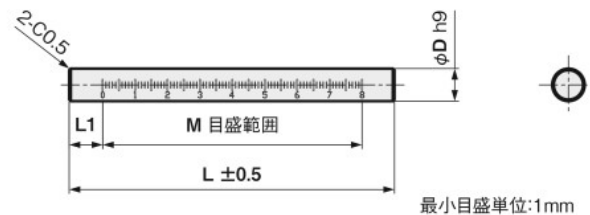

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

φD	長さ L	重量 (g)	SUS304							
			ノーマル		ハイグリップ		目盛付(マーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M 目盛範囲
8	100	42	FSFM SH100-08S	760	FSFM GH100-08S	890	—	—	—	—
	150	63	FSFM SH150-08S	820	—	—	—	—	—	
	200	84	FSFM SH200-08S	890	FSFM GH200-08S	1,160	—	—	—	
	250	104	FSFM SH250-08S	980	—	—	—	—	—	
10	100	62	FSFM SH100-10S	970	FSFM GH100-10S	1,130	FSFM MH100-10S	1,080	10	0~80
	150	93	FSFM SH150-10S	1,070	—	—	—	—	—	
	200	124	FSFM SH200-10S	1,190	FSFM GH200-10S	1,360	FSFM MH200-10S	1,410	20	0~160
	250	155	FSFM SH250-10S	1,300	—	—	—	—	—	
12	300	186	FSFM SH300-10S	1,450	FSFM GH300-10S	1,710	FSFM MH300-10S	1,780	10	0~280
	100	90	FSFM SH100-12S	1,110	FSFM GH100-12S	1,250	FSFM MH100-12S	1,230	10	0~80
	150	135	FSFM SH150-12S	1,290	—	—	—	—	—	
	200	180	FSFM SH200-12S	1,400	FSFM GH200-12S	1,570	FSFM MH200-12S	1,630	20	0~160
14	250	225	FSFM SH250-12S	1,570	—	—	—	—	—	
	300	270	FSFM SH300-12S	1,800	FSFM GH300-12S	2,160	FSFM MH300-12S	2,150	10	0~280
	100	121	FSFM SH100-14S	1,470	—	—	—	—	—	
	150	182	FSFM SH150-14S	1,660	—	—	—	—	—	
16	200	242	FSFM SH200-14S	1,870	—	—	—	—	—	
	250	303	FSFM SH250-14S	2,100	—	—	—	—	—	
	300	363	FSFM SH300-14S	2,350	—	—	—	—	—	
	350	424	FSFM SH350-14S	2,470	—	—	—	—	—	
16	100	159	FSFM SH100-16S	1,710	—	—	—	—	—	
	150	238	FSFM SH150-16S	1,950	—	—	—	—	—	
	200	317	FSFM SH200-16S	2,200	—	—	—	—	—	
	250	396	FSFM SH250-16S	2,470	—	—	—	—	—	
	300	475	FSFM SH300-16S	2,810	—	—	—	—	—	
16	350	554	FSFM SH350-16S	2,950	—	—	—	—	—	
	400	633	FSFM SH400-16S	3,350	—	—	—	—	—	