


フランジ付パイプシャフト


単位：mm

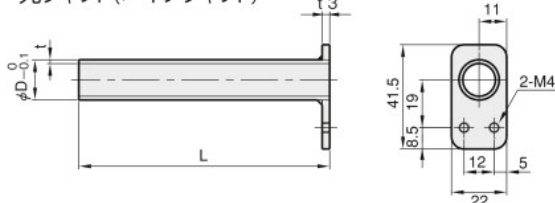

丸シャフト (パイプシャフト)



角シャフト (パイプシャフト)

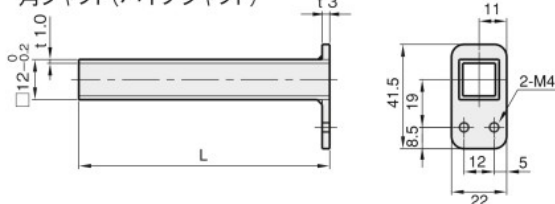

材質

ステンレス SUS304

丸シャフト (パイプシャフト)

ϕD	t	L	重量 (g)	SUS304	
				品番	価格 (円)
10	1.0	100	39	FSFMFP100-10S	1,480
		150	50	FSFMFP150-10S	1,530
		200	60	FSFMFP200-10S	1,590
12	1.0	100	43	FSFMFP100-12S	1,480
		150	56	FSFMFP150-12S	1,530
		200	69	FSFMFP200-12S	1,590
16	1.5	100	67	FSFMFP100-16S	1,710
		150	85	FSFMFP150-16S	1,770
		200	103	FSFMFP200-16S	1,890
		250	121	FSFMFP250-16S	1,970
		300	139	FSFMFP300-16S	2,010

角シャフト (パイプシャフト)

L	重量 (g)	SUS304	
		品番	価格 (円)
100	48	FSFP100-S2S	1,710
150	64	FSFP150-S2S	1,810
200	81	FSFP200-S2S	2,040

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ