

レベルング
プレートアジャスト
ボルト

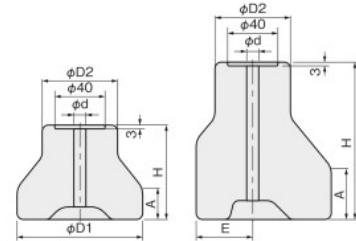
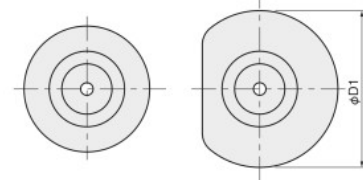
締め付けナット

レベルング
フット

アンカータイプ



単位：mm

LPH-0710-H13
LPH-0710-H20LPH-1012-H13, 20, 24
LPH-1212-H20, 24
LPH-1515-H20, 24

丸型

角型

かさあげ型

材質／表面処理

鉄 FC250／ニッケルクロムメッキ

φD1	φD2	φd	H	A	E	重量(kg)	品番	価格(円)
100	60	13	75	25	—	2.7	LPH-0710-H13	4,540
100	60	20	76	25	—	2.7	LPH-0710-H20	4,540
120	60	13	100	30	45	4.4	LPH-1012-H13	6,240
120	60	20	100	30	45	4.4	LPH-1012-H20	6,240
120	60	24	100	30	45	4.4	LPH-1012-H24	6,240
125	60	20	125	40	45	6	LPH-1212-H20	8,660
125	60	24	125	40	45	6	LPH-1212-H24	8,660
150	70	20	150	50	55	10.3	LPH-1515-H20	12,950
150	70	24	150	50	55	10.3	LPH-1515-H24	12,950

取付例

