

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。





Portable Puncher

“ポートパンチャー”(複動式)

修理可能

同商品群
在庫数 43 アイテム

Com
SDS

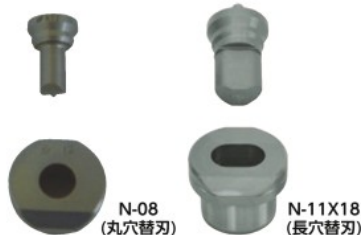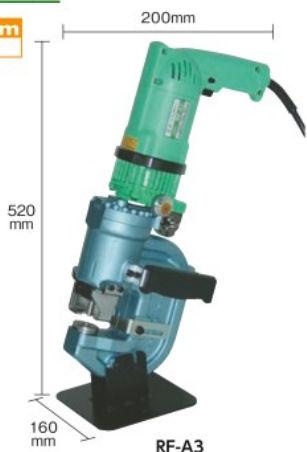

特長 ●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。●壁に既設された状態や狭く入り組んだ場所でも小スペースがあれば加工可能です。(本体角度調整可能・垂直・45°・90°) ●バリアフリー複動式タイプのパンチャーです。●位置合わせに便利なセンサー付ワーク受けです。
仕様 ●フレーム奥行:軸心〜50mm ●穴あけ時間:約3秒 ●電源:AC100V ●消費電力(定格):580W ●駆動方式:電動油圧式複動オートリターン ●電源コード:3m
セット内容 ●作業スタンド ●専用棒レンチ ●六角レンチ ●収納ケース ●替刃:N-11、N-14、N-11X18、N-14X18
製造国 ●日本

発注単位1台		電倉精機株式会社[315601]								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	穴あけ最大能力(mm)		ふところ寸法(mm)	出力荷重kN(t)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
824-8338	RF-A3	¥291,250	¥383,000	ステンレス	鉄	50	196(20)	1	15	35(60)

丸穴替刃 材質 ●特殊鋼

発注単位1セット 青色 メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	穴径(mm)	適合機種	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
★852-2403	N-06	¥9,763	¥12,800	6	RF-3/NB-3/RF-A1/RF-A2/RF-A3/RW-2/RW-3	1	150	-
★852-2404	N-07	¥9,763	¥12,800	7	RF-3/NB-3/RF-A1/RF-A2/RF-A3/RW-2/RW-3	1	150	-
824-8291	N-08	¥9,763	¥12,800	8	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	160	59(91)
824-8292	N-09	¥9,763	¥12,800	9	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	160	29(116)
824-8293	N-10	¥9,763	¥12,800	10	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	160	96(104)
824-8294	N-11	¥9,763	¥12,800	11	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	160	44(92)
824-8295	N-12	¥9,763	¥12,800	12	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	193(85)
824-8296	N-13	¥9,763	¥12,800	13	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	68(74)
824-8297	N-14	¥9,763	¥12,800	14	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	154(102)
824-8298	N-15	¥9,763	¥12,800	15	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	170(107)
824-8299	N-16	¥9,763	¥12,800	16	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	40(115)
824-8300	N-18	¥9,763	¥12,800	18	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	180	164(114)
824-8301	N-19	¥11,825	¥15,500	19	NB-3、RF-3、RF-A3	1	180	39(63)
824-8302	N-20	¥11,825	¥15,500	20	NB-3、RF-3、RF-A3	1	180	61(97)

長穴替刃 特長 ●特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 材質 ●特殊鋼

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	穴径(mm)	適合機種	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
824-8303	N-09X18	¥16,238	¥21,300	9×18	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	37(155)
824-8304	N-11X18	¥16,238	¥21,300	11×18	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	104(119)
824-8305	N-14X18	¥16,238	¥21,300	14×18	NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3	1	170	69(88)
824-8306	N-11X20	¥17,238	¥22,600	11×20	NB-3、RF-3、RF-A3	1	180	36(113)
824-8307	N-14X20	¥17,238	¥22,600	14×20	NB-3、RF-3、RF-A3	1	180	57(112)

☎商品のお問い合わせ:0256-92-4774 http://www.kamekura.co.jp/



Angle Puncher

アングルパンチャー

修理可能

同商品群
在庫数 5 アイテム



特長 ●ヘッド分離式アングルパンチャーです。
仕様 ●適合油圧ポンプ:R14E-H ●オプションパンチ:鉄φ8〜φ22、銅φ8〜φ22受注製作可能
付属品 ●替刃:φ10.5、φ13.5、φ17.5、φ20.5
製造国 ●日本

発注単位1台 マクセルイズミ株式会社[170950]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	穴あけ最大能力(mm)	ふところ寸法(mm)	出力荷重kN(t)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
474-1315	SH-70	¥174,575	¥234,000	鉄(SS400相当)	70	304(31)	1	14	4(45)

替刃 仕様 ●オス刃、メス刃のセット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	穴径(mm)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
474-1323	SH70P10.5	¥7,613	¥10,300	10.5	1	0.25	21(263)
474-1331	SH70P13.5	¥7,613	¥10,300	13.5	1	0.25	22(74)
474-1340	SH70P17.5	¥7,613	¥10,300	17.5	1	0.25	20(112)
474-1358	SH70P20.5	¥7,613	¥10,300	20.5	1	0.25	15(150)

ホームページ http://www.izumi.maxell.co.jp/



Hydraulic Pump

電動油圧ポンプ

修理可能

同商品群
在庫数 5 アイテム



特長 ●規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。
●圧力規制が2重構造の安全対策です。
●圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
仕様 ●電源:単相100V ●タンク油量:2L
●2mホース付(取付カプラ径:3/8)
●適合工具:圧着端子工具-12号A、12号H、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
●JIS9711適合品
●電源コード長さ:3m
●リモコンコード長さ:3m
材質 ●油タンク、カバー:樹脂
付属品 ●ホース:2m
製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 マクセルイズミ株式会社[170950]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	設定圧力(MPa)		吐出量(L/min)		梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				高圧	低圧	高圧	低圧			
★405-2391	R14E-H	¥246,313	¥329,000	68.5	2	0.3	2.9	1	14	48(95)

ホームページ http://www.izumi.maxell.co.jp/