
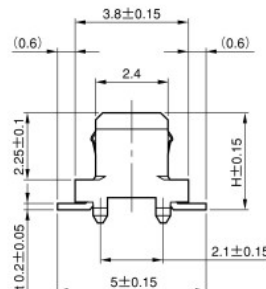
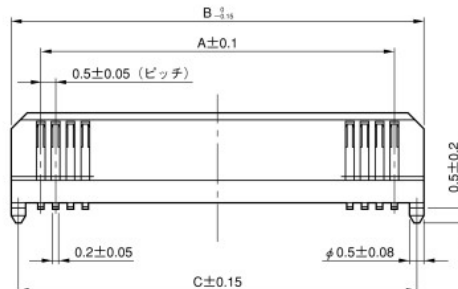


■レセプタクル


ストレート・SMTタイプ

基本型/H05型/H30型

単位：mm

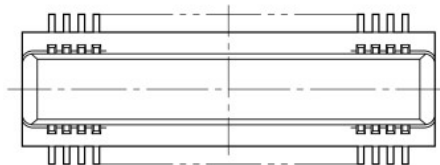

適合基板寸法(参考・装着面)

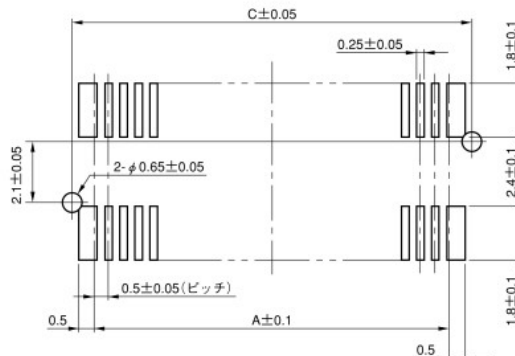

(注)上図は、位置決めボス付き品を記載して有ります。
ボス無し品は、上図のボス部分を省く。

■品名/寸法

極数	品名(注1)			A	B	C
	基本型：H寸法/3.25mm	H05型：H寸法/3.75mm	H30型：H寸法/6.25mm			
30	WR-30S*-VF-N1	WR-30S-VFH05-N1	WR-30S*-VFH30-N1	7.0	9.0	8.5
40	WR-40S*-VF-N1	WR-40S*-VFH05-N1	WR-40S*-VFH30-N1	9.5	11.5	11.0
50	WR-50S*-VF-N1	WR-50S*-VFH05-N1	WR-50S*-VFH30-N1	12.0	14.0	13.5
60	WR-60S*-VF-N1	WR-60S*-VFH05-N1	WR-60S-VFH30-N1	14.5	16.5	16.0
70	WR-70S*-VF-N1	WR-70S-VFH05-N1	WR-70S-VFH30-N1	17.0	19.0	18.5
80	WR-80S*-VF-N1	WR-80S-VFH05-N1	WR-80S*-VFH30-N1	19.5	21.5	21.0
100	WR-100S*-VF-N1	—	WR-100S-VFH30-N1	24.5	26.5	26.0
120	WR-120S*-VF-N1	WR-120S-VFH05-N1	WR-120S-VFH30-N1	29.5	31.5	31.0
160	WR-160S*-VF-N1	WR-160SB-VFH05-N1	—	39.5	41.5	41.0

(注1)品名中の*印：位置決めボスの有り、無し両タイプが有ります。記号を入れて下さい。 B…ボス有り 記号不要…ボス無し
記載の品名中、*印の無い製品は、ボス無し品のみ。Bの記載がある場合は、ボス有り品のみを表わします。

(注2)エンボステーピング品については、別途お問い合わせ下さい。