


## 端末処理用部材 二叉分岐管・三叉分岐管

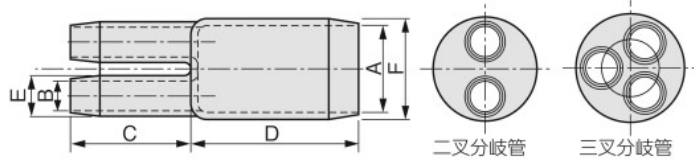

### ■ 材 質

- 黒色クロロプレンゴム



### I 二叉分岐管



商品コード	品番	適合ケーブル			寸法 (mm)						標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	A	B	C	D	E	F		
690-130-08200	HA-20	2.0、3.5、5.5	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	オープン	1個
690-130-08210	HA-21	8、14	—	—	24	8	30	40	12	29		
690-130-08220	HA-22	22、38	8、14、22	—	34	13	50	60	17	40		
690-130-08230	HA-23	60	38	8、14、22	43	17	60	75	22	49		
690-130-08240	HA-24	100、150	60、100	38、60	54	22	80	95	28	60		

### I 三叉分岐管




商品コード	品番	適合ケーブル			寸法 (mm)						標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	A	B	C	D	E	F		
690-130-08300	HA-30	2.0、3.5、5.5	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	オープン	1個
690-130-08310	HA-31	8、14	—	—	24	8	30	40	12	29		
690-130-08320	HA-32	22、38	8、14、22	—	36	13	50	60	17	42		
690-130-08380	HA-32B	60	38	—	41	15	55	68	20	47		
690-130-08330	HA-33	—	—	8、14、22	46	17	60	75	22	52		
690-130-08400	HA-33B	100	60	38	52	19.5	70	85	24.5	58		
690-130-08340	HA-34	150	100	60	59	22	80	95	28	65		
690-130-08350	HA-35	200	150	100	67	25	90	100	31	73		
690-130-08360	HA-36	250	200、250、325	150	75	29	100	115	36	82		

## 端末処理用部材 雨覆い




### ■ 材 質

- 黒色クロロプレンゴム

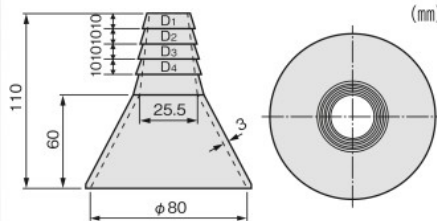

### 使用イメージ

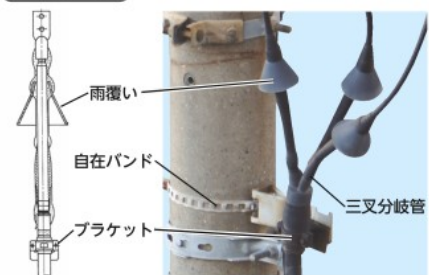

商品コード	品番	適合ケーブル			寸法 (mm)				標準単価	出荷単位
		600V CV	3300V CV	6600V CV	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>		
690-130-08610	HA-51	100以下	38以下	22以下	12	14.7	17.4	20	オープン	1個