

電設作業工具

ケーブルストリッパー (VVF・IV兼用)

はさんで回すだけで ストリップできる！




芯線用刃 (1.5mm²)
 芯線用刃 (2.5mm²)
 外被用刃
 芯線用刃 (2.5mm²)
 芯線用刃 (1.5mm²)
 芯線ストリップゲージ (取り外し可能)
 縦剥き用刃も装備

φ4～φ15mmの電線に対応 丸形でも楕円形でもストリップ可能



φ4～φ15mm

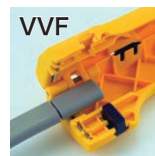

2.0×3Cまで



ストリップゲージ付

全長	質量	品番	標準販売価格
132mm	50g	DMS-0415	¥ 5,700

ケーブルストリッパー

CV500sqの被覆がむける

太径ケーブルの皮むきが簡単に美しくできる

架橋ポリエチレン(CV)もOK



グリップが両端にあるので作業に応じて使い分けることができる

- アダプターなしで仕上がり外径φ13mm～φ40mm (500mm²)までOK!
- 刃先調整つまみ付で規格外の被覆の厚さでも対応できる
- 外皮(シース)のみ、中皮(絶縁体など)のみの皮むきもOK!
- 適用ケーブル: IV、VVR、CV、CVT、エコIV、エコCV、エコCVT、FP、FPT、EV、EE、CE
- 外径サイズ: φ13mm～φ40mm
- むき厚さ: 外皮(シース)6mm以下 中皮(絶縁体など)4mm以下

全長	質量	品番	標準販売価格
270mm	1.0kg	CVS-40	¥ 26,200
替刃(1枚)		CVS-40P	¥ 6,600



ケーブルストリッパー

新製品


くるくる回転 タテに引くだけでOK
 簡単構造の皮むきで熟練不要



先端皮むき、中間皮むき
 どちらもOK

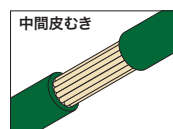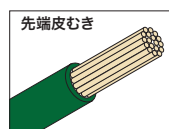

レバー操作で刃の向きを90°変え、
 電線に沿って縦方向に被覆を
 カットできる

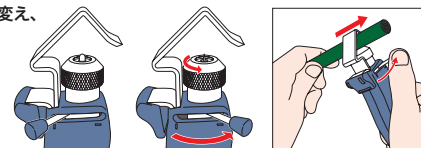

適用ケーブル	サイズ(mm)	質量	品番	標準販売価格
φ10～25mm	150×48×23	160g	ND-900	¥ 6,980
替刃			ND-900P	¥ 1,800

ケーブルストリッパー

くるくる回転 タテに引くだけでOK 簡単構造の皮むきで熟練不要



ND-800S



ND-800



ND-800L

- 握りやすいハンドル
 - スベリ止めゴムグリップで、開口力がパワーアップ (ND-800S、ND-800のみ)
 - 替刃1本付(本体内部に収納)
- ※柔軟性のあるケーブルはストリップできない場合があります。

適用ケーブル	全長	質量	品番	標準販売価格
φ4～16mm	130mm	76g	ND-800S	¥ 4,500
φ8～28mm	130mm	76g	ND-800	¥ 4,500
φ27～37mm	150mm	107g	ND-800L	¥ 6,900
替刃(1枚)			ND-800-1	¥ 1,600

■適用ケーブル仕上り外径 (mm)

公称断面積 (mm ²)	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325	400	500
IV 600V より線	5.0	6.0	7.6	8.2	11.5	14.0	17.0	21.0	23.0	26.0	29.0	32.0	35.0
SV (VVR) 600V 単心	8.0	9.0	10.5	12.0	14.0	16.0	19.0	23.0	26.0	28.0	-	-	-
CV 600V 単心	8.0	8.6	9.4	11.0	13.0	15.5	19.0	22.0	26.0	28.0	31.0	34.0	38.0