




エルボ(L)
Elbows, plain, equal

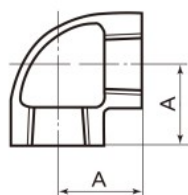


縁付エルボ(BL)
Elbows, banded, equal

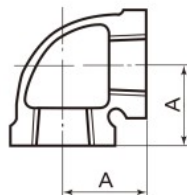

45°エルボ
(45°L)
Elbows, plain, 45°

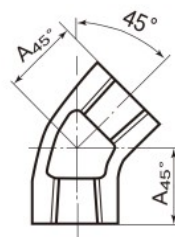

縁付45°エルボ
(45°BL)
Elbows, banded, 45°

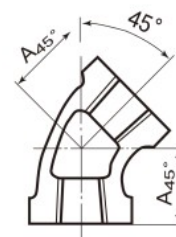

単位mm

呼 び	中心から端面までの距離	
	A	A45°
1/8	17	(16)
1/4	19	17
3/8	23	19
1/2	27	21
3/4	32	25
1	38	29
1 1/4	46	34
1 1/2	48	37
2	57	42
2 1/2	69	49
3	78	54
4	97	65
5	113	74
6	132	82

備考 1.継手の端部の形状・寸法は、付表1による。

2. 管継手及びパイプニッブル品種寸法別一覧表での()品種は通常製作していないため納期を要することがありますのでご相談下さい。

3. 管継手及びパイプニッブル品種寸法別一覧表で、※印はJISではありません。