

タケノコタイプ プラグ Barb type Plug



JT-02




JT-03



JT-04

Model 型 式	Mounting hose size of the other side (inside diameter) 相手側取付けホースサイズ (内径mm)	Weight 重量 (g)	寸 法 Size (mm)				
			A	B	S	L	H
JT-02	φ 7	5	25	5	9	53	六角17
JT-03	φ 10	6	24	7	11.5	52	六角17
JT-04	φ 13	7	24	7	15	52	六角17

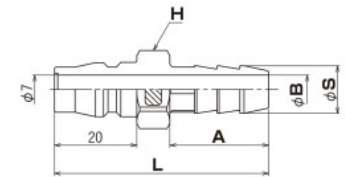

(単位 Unit:mm)

オネジタイプ プラグ External thread type Plug



JS-02




JS-03



JS-04

Model 型 式	Mounting internal thread size of the other side 相手側取付けメネジサイズ	Weight 重量 (g)	寸 法 Size (mm)				
			A	B	S	L	H
JS-02	Rc(PT)1/4	5	14	六角6	R(PT)1/4	42	六角17
JS-03	Rc(PT)3/8	6	14	7.2	R(PT)3/8	42	六角17
JS-04	Rc(PT)1/2	9	16.5	14	R(PT)1/2	43.5	六角22

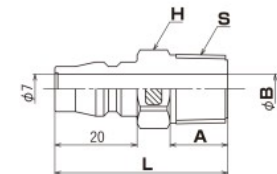


(単位 Unit:mm)

メネジタイプ プラグ Internal thread type Plug



JF-02

Model 型 式	Mounting external thread size of the other side 相手側取付けオネジサイズ	Weight 重量 (g)	寸 法 Size (mm)			
			A	S	L	H
JF-02	R(PT)1/4	5	10	Rc(PT)1/4	32	六角19

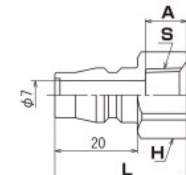

○リング内蔵
O-ring contained

(単位 Unit:mm)

ナットタイプ プラグ Nut type type Plug



JN-5N



JN-6.5N



JN-8N




JN-8.5N



JN-9N

Model 型 式	Mounting hose size of the other side 相手側取付けホースサイズ (mm)	Weight 重量 (g)	寸 法 Size (mm)			
			A	B	H ₁	H ₂
JN-5N	φ 5 × φ 8	12	22	4	六角19	六角22
JN-6.5N	φ 6.5 × φ 10	12	22	5.5	六角19	六角22
JN-8N	φ 8 × φ 12	14	22	7	六角22	六角22
JN-8.5N	φ 8.5 × φ 12.5	14	22	7	六角22	六角22
JN-9N	φ 9 × φ 15	16	22	7	六角24	六角24

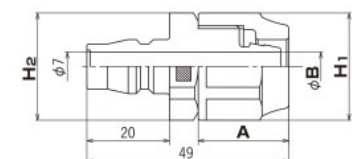

(単位 Unit:mm)