


PUP

隔壁ユニオン

Bulkhead union

黄銅製

Brass

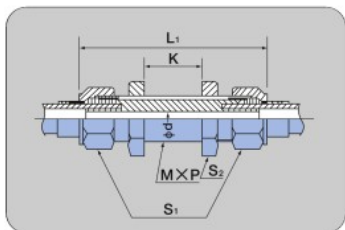

ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ TUBE SIZE TO BE USED 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	六角対辺 HEX (mm)		φd (mm)	L ₁ (mm)	K 最大パネル厚 MAX. PANEL THICKNESS (mm)	M×P (mm)	重量 WEIGHT (g)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)
		S ₁	S ₂						
PUP- 8×6 -BS	8×6	14	17	5.0	47	19	12×1	44	16.0
PUP-10×7.5-BS	10×7.5	17	19	6.5	50	19	15×1	59	27.0
PUP-12×9 -BS	12×9	19	22	8.0	52	21	17×1	88	36.0
PUP- 4×2.5-BS	4×2.5	10	14	1.5	45	18	8×1	26	1.6
PUP- 6×4 -BS	6×4	12	14	3.0	45	17	10×1	35	6.0
PUP- 8×5 -BS	8×5	14	17	4.0	47	19	12×1	44	11.0
PUP-10×6.5-BS	10×6.5	17	19	5.5	50	19	15×1	59	20.0
PUP-12×8 -BS	12×8	19	22	7.0	52	21	17×1	88	30.0


UNG

ガードワイヤー付袋ナット

Union nut with guard spring

黄銅製

Brass

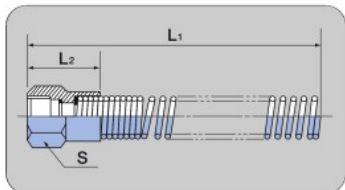

ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	S 六角対辺 HEX (mm)
UNG-04	4	65	14	10
UNG-06	6	70	15	12
UNG-08	8	95	15	14
UNG-10	10	104	17	17
UNG-12	12	105	18	19

UNGのスリーブは、ミリ系列スリーブがご使用になれます。
Please use Metric series cone for UNG.

S スリーブ

Cone

樹脂製

Plastic



標準色：グレー
Standard color : gray

ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)
S-04	4
S-06	6
S-08	8
S-10	10
S-12	12
S-16	16

インチ系列/INCH SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)
S-1/8	3.18
S-3/16	4.76
S-1/4	6.35
S-5/16	7.94
S-3/8	9.53
S-1/2	12.70

標準色：ブラック
Standard color : black

脱着毎に交換して下さい。
Please replace new cone every time when detaching it.

M スリーブ

Cone

黄銅製

Brass



ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)
M-04	4
M-06	6
M-08	8
M-10	10
M-12	12
M-16	16

このスリーブは、袋ナットを手締め後、約1回転締付けて下さい。
After tightening the union nut by hand, turn once with a spanner to secure the cone.
脱着毎に交換して下さい。
Please replace new cone every time when detaching it.

UN 袋ナット

Union nut

黄銅製

Brass



ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)
UN-04	4
UN-06	6
UN-08	8
UN-10	10
UN-12	12
UN-16	16

インチ系列/INCH SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)
UN-1/8	3.18
UN-3/16	4.76
UN-1/4	6.35
UN-5/16	7.94
UN-3/8	9.53
UN-1/2	12.70