

# MMS

## 超小型ワンタッチカップリング

Super small one-touch coupling


タイプMM

Micro mini-type




オスソケット/MALE SOCKET

部品番号 PART NO.	R	D (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MMS-M1/8	1/8	15	15.5	25	12	29
MMS-M1/4	1/4	15	18.0	25	14	35

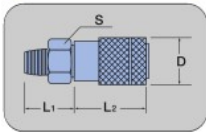

メソケット/FEMALE SOCKET

部品番号 PART NO.	Rc	D (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MMS-F1/8	1/8	15	15.5	25	12	30
MMS-F1/4	1/4	15	18.0	25	16	42

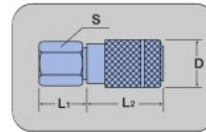

# MMP

## 超小型ワンタッチカップリング

Super small one-touch coupling


タイプMM

Micro mini-type




オスプラグ/MALE PLUG

部品番号 PART NO.	R	D <sub>1</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MMP-M1/8	1/8	3.5	13	13.0	12	10
MMP-M1/4	1/4	3.5	13	16.5	14	16

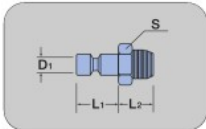

メスプラグ/FEMALE PLUG

部品番号 PART NO.	Rc	D <sub>1</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MMP-F1/8	1/8	3.5	13	9.5	12	9
MMP-F1/4	1/4	3.5	13	13.0	16	16

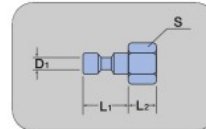

ソケット・プラグの組合せによる有効断面積/Effective sectional area combining socket and plug.

部品番号 PART NO.	部品番号 PART NO.	セット重量 (g)	セット長さ (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )
MMS-M1/8	MMP-M1/8	39	53.5	4.8
	MMP-M1/4	45	57.0	4.8
	MMP-F1/8	38	50.0	4.6
	MMP-F1/4	45	53.5	4.8
MMS-M1/4	MMP-M1/8	45	56.0	4.7
	MMP-M1/4	51	59.5	4.6
	MMP-F1/8	44	52.5	4.6
	MMP-F1/4	51	56.0	4.7
MMS-F1/8	MMP-M1/8	40	53.5	4.6
	MMP-M1/4	46	57.0	4.5
	MMP-F1/8	39	50.0	4.6
	MMP-F1/4	46	53.5	4.6
MMS-F1/4	MMP-M1/8	52	56.0	4.5
	MMP-M1/4	58	59.5	4.5
	MMP-F1/8	51	52.5	4.5
	MMP-F1/4	58	56.0	4.5