

# MS

## 小型ワンタッチカップリング

### Small one-touch coupling


タイプM

Mini-type




オスソケット/MALE SOCKET

部品番号 PART NO.	R	D (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MS-M1/4	1/4	18	25.5	32.5	14	58
MS-M3/8	3/8	18	20.0	32.5	17	62

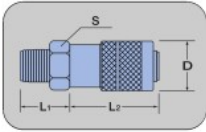

メソケット/FEMALE SOCKET

部品番号 PART NO.	Rc	D (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MS-F1/4	1/4	18	25.5	32.5	16	65

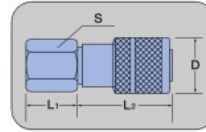

# MP

## 小型ワンタッチカップリング

### Small one-touch coupling



タイプM

Mini-type




オスプラグ/MALE PLUG

部品番号 PART NO.	R	D <sub>1</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MP-M1/8	1/8	5	22	13.0	12	14
MP-M1/4	1/4	5	22	16.5	14	20

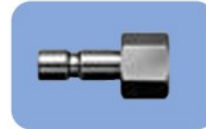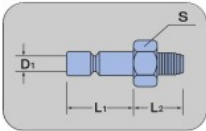

メスプラグ/FEMALE PLUG

部品番号 PART NO.	Rc	D <sub>1</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	S (mm)	重量 WEIGHT (g)
MP-F1/4	1/4	5	22	13	16	20

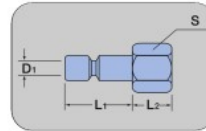

ソケット・プラグの組合せによる有効断面積/Effective sectional area combining socket and plug.

部品番号 PART NO.	部品番号 PART NO.	セット重量 (g)	セット長さ (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm <sup>2</sup> )
MS-M1/4	MP-M1/8	72	71.0	8.6
	MP-M1/4	78	74.5	8.5
	MP-F 1/4	78	71.0	8.2
MS-M3/8	MP-M1/8	76	65.5	8.9
	MP-M1/4	82	69.0	9.0
	MP-F 1/4	82	65.5	8.7
MS-F 1/4	MP-M1/8	79	71.0	8.9
	MP-M1/4	85	74.5	8.7
	MP-F 1/4	85	71.0	8.6