


■ クランプ時ハンドル横型

Hold down clamp (Horizontal handle)

No.08




締圧力 Holding capacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	45g
HANDLE MOVE	88°
ARM MOVE	105°
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	ゴム付ボルト (Neoprene Spindle) M4×13 1本 角ナット (Square Nut) 1個/ナット (Nut) 1個

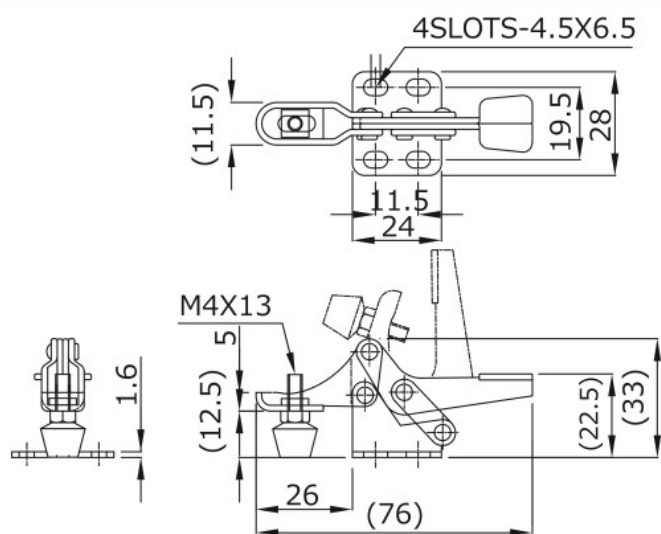

No.08-2S



締圧力 Holding capacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	40g
HANDLE MOVE	80°
ARM MOVE	95°
材質 Materials	ステンレス (Stainless steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	ゴム付ステンレスボルト (Neoprene Stainless Spindle) M4×13 1本 角ナット (Square Nut) 1個/ナット (Nut) 1個

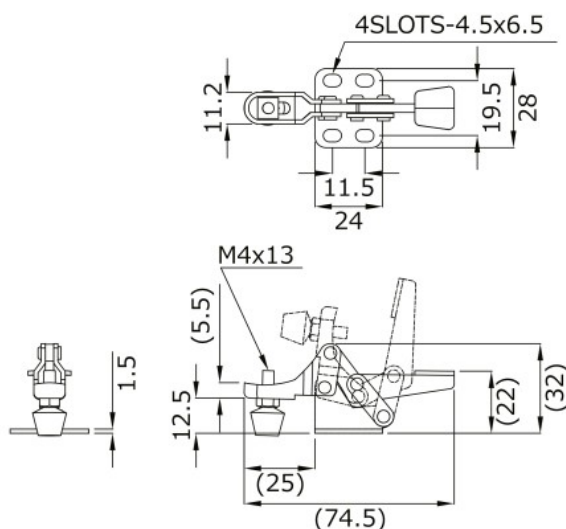

No.08S



締圧力 Holding capacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	45g
HANDLE MOVE	88°
ARM MOVE	105°
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	ゴム付ボルト (Neoprene Spindle) M4×13 1本 角ナット (Square Nut) 1個/ナット (Nut) 1個

