


■ クランプ時ハンドル横型

Hold down clamp (Horizontal handle)

No.38K小



締圧力 Holding capacity	2.8kN (280kgf)
質量 Weight	380g
HANDLE MOVE	90°
ARM MOVE	90°
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	ボルト (Hex Head Bolt) M6×50 1本 ナット (Nut) 2個/座金 (Washer) 2枚

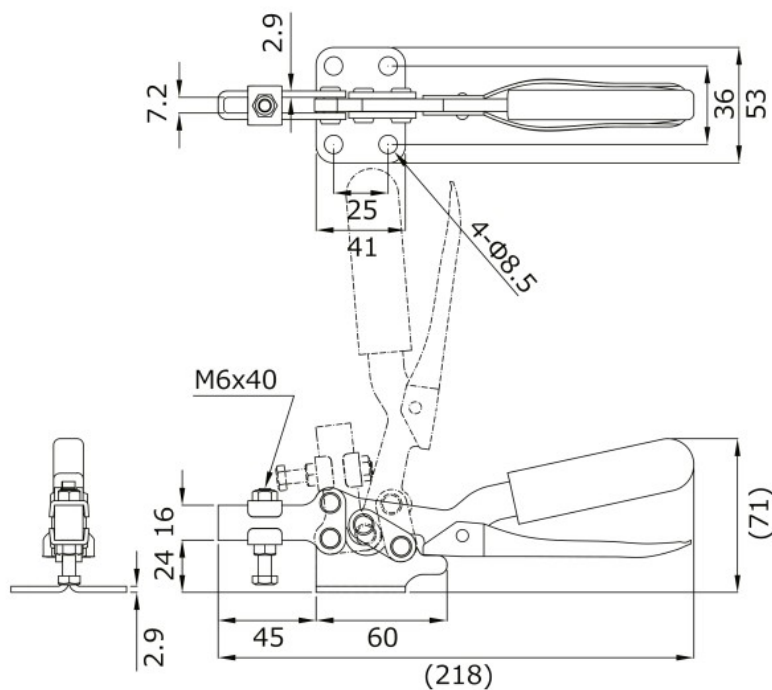

No.38P小



締圧力 Holding capacity	2.8kN (280kgf)
質量 Weight	430g
HANDLE MOVE	90°
ARM MOVE	90°
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	側面取付 (Side mounted)
付属品 Accessories	ボルト (Hex Head Bolt) M6×50 1本 ナット (Nut) 2個/座金 (Washer) 2枚

