


■ クランプ時ハンドル縦型

Hold down clamp (Vertical handle)

No.09/09-2S



締圧力 Holding capacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	45g/45g (SUS)
HANDLE MOVE	88°
ARM MOVE	80°
材質 Materials	スチール (Steel) ステンレス (Stainless steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	ゴム付ボルト (Neoprene Spindle) M4×32 1本 ステンレスモデル: ゴム付ステンレスボルト (Neoprene Stainless Spindle) 1本 角ナット (Square Nut) 1個/ナット (Nut) 1個

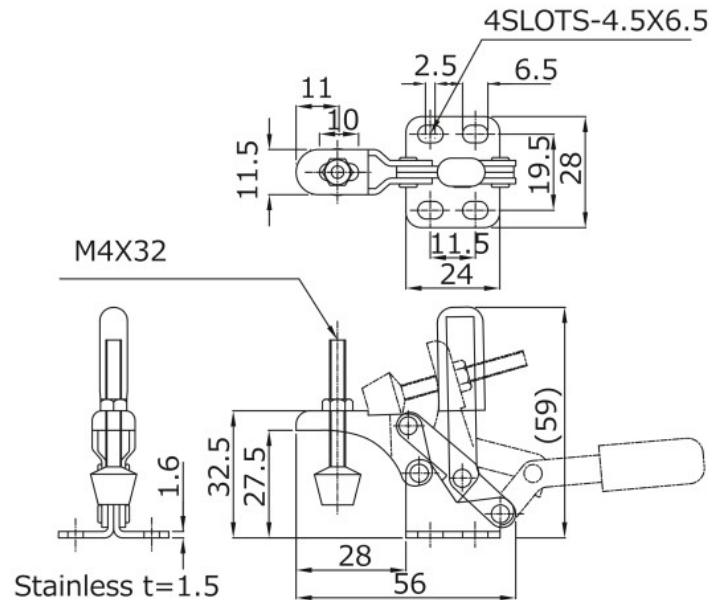

No.09S



締圧力 Holding capacity	0.3kN (30kgf)
質量 Weight	45g
HANDLE MOVE	88°
ARM MOVE	80°
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)
付属品 Accessories	ゴム付ボルト (Neoprene Spindle) M4×32 1本 角ナット (Square Nut) 1個/ナット (Nut) 1個

