

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Option Parts for KÄRCHER High Pressure Washer

“ケルヒャー”高圧洗浄機用オプションパーツ



清掃
機
品

乾式掃除機

乾湿両用
掃除機

湿式掃除機

掃除機用
オプション
パーツ

エア式
掃除機

クリーンルーム
防爆用
掃除機

ブロワ


高圧洗浄機

スチーム
洗浄機

スーパード

床洗浄機

ポリッシャー

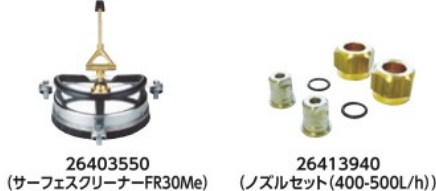

ノズルチップ 製造国・ドイツ

発注単位1個

ケルヒャー・ジャパン(株)[380136]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0785	54012100	¥750	¥800	ノズルチップ固定ホルダー	全機種使用可	1	40	62(89)
793-9353	28845330	¥2,438	¥2,600	ノズルチップ 0° 040	HD4/8, HDS4/7	1	19	16(100)
793-9361	28845340	¥3,188	¥3,400	ノズルチップ 0° 045	HD7/15, HDS8/17	1	22	12(86)
793-9370	28845350	¥3,188	¥3,400	ノズルチップ 0° 050	HD10/22, HDS8/15	1	20	4(50)
793-9388	28845370	¥2,813	¥3,000	ノズルチップ 0° 060	HD9/17, HDS10/19	1	19	2(50)
793-9396	28852240	¥3,563	¥3,800	パワーノズル 15° 034	HD4/8P	1	20	13(77)
793-9205	28833880	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 15° 040	HD728, HD801, HDS801	1	24	3(-)
793-9213	28833890	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 15° 045	HD7/15, HDS8/17	1	20	5(56)
793-9221	28833900	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 15° 055	HD9/17, HD10/22, HDS10/19	1	25	15(250)
793-9311	28838030	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 034	HD605	1	25	2(12)
793-9329	28838050	¥1,969	¥2,100	パワーノズル 25° 038	HDS4/7, HD728, HD801, HDS801	1	19	6(300)
793-9230	28833970	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 040	HD4/8C	1	23	11(79)
793-9248	28833980	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 045	HD7/15, HDS8/17	1	23	47(224)
793-9256	28833990	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 050	HD10/22, HD1050	1	23	3(28)
793-9264	28834010	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 055	HDS10/19	1	23	6(300)
793-9272	28834020	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 060	HD7/10, HD9/17	1	19	4(134)
793-9281	28834030	¥3,188	¥3,400	パワーノズル 25° 065	HDS8/9C	1	25	7(175)
794-1595	64152800	¥3,188	¥3,400	ノズルチップ 40° 045	HD7/15, HDS8/17	1	11	3(43)
794-1587	64151630	¥3,188	¥3,400	ノズルチップ 40° 050	HD10/22, HDS10/19	1	11	3(300)
793-9345	28845210	¥2,250	¥2,400	洗剤散布用ノズル	HD4/8C, HDS4/7	1	19	8(115)

ノズルホルダー 製造国・ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-1528	63947350	¥17,625	¥18,800	フレキシブルノズルホルダー	全機種使用可	1	219	28(134)

ジェットノズル 製造国・ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0408	47671470	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 034	HD4/8P	1	283	34(73)
794-0416	47671490	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 038	HD4/8C, HD728, HD801, HDS801	1	278	13(52)
794-0424	47671530	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 045	HD7/15, HDS4/7U	1	283	29(112)
794-0432	47671560	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 055	HDS9/17	1	282	10(100)
794-0441	47671570	¥13,781	¥14,700	3ジェットノズル 060	HD7/10C	1	281	7(100)
794-0394	47670650	¥18,188	¥19,400	タッチレス3ジェットノズル 050	HD10/22, HD1050	1	471	28(156)
794-0335	47630390	¥15,750	¥16,800	バリオンノズル 050	HD7/15, HD10/22, HDS4/7, HDS8/15, HDS8/17	1	293	7(39)
794-0386	47639310	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 035	HD4/8P (2017年モデルチェンジ前商品)	1	560	13(87)
794-0351	47632520	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 040	HD4/8C, HD728, HD801, HDS801	1	570	12(150)
794-0360	47632530	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 050	HD7/15, HD10/22, HDS4/7, HDS8/15, HDS8/17	1	569	52(75)
794-0343	47632500	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 055/060	HD7/10C, HD9/17, HDS10/19	1	518	18(90)
794-0378	47632540	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 070/080	HDS8/9C, HDS13/15S	1	560	2(67)
793-9299	28834720	¥9,844	¥10,500	スペアパーツキット 050	サイクロンジェットノズル050の補修部品	1	61	70(128)
793-9302	28834730	¥9,844	¥10,500	スペアパーツキット 055/060	サイクロンジェットノズル055/060の補修部品	1	61	10(84)

サーフェスクリーナー 製造国・ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
793-9108	26429970	¥41,250	¥44,000	サーフェスクリーナー FR30P	プラスチック製(HD用)	1	2,300	13(217)
793-9116	26429990	¥78,750	¥84,000	サーフェスクリーナー FRV 30 ホース5m付属	プラスチック製(HD用)	1	5,500	1(50)
793-9060	26403550	¥88,125	¥94,000	サーフェスクリーナー FR30Me	ステンレス製(HDSなど全機種対応)	1	4,200	3(100)
793-9086	26413940	¥5,625	¥6,000	ノズルセット(400-500L/h)	HD4/8, HDS4/7	1	0,080	49(182)
793-9043	26391870	¥5,625	¥6,000	ノズルセット(650-850L/h)	HD7/15, 7/10, HDS8/9, 8/15, 8/17	1	0,081	8(115)
793-9094	26424330	¥10,313	¥11,000	ノズルセット(サイズ050)	HD9/17, 10/22, 1050	1	0,366	1(34)

パイプクリーニングホース 製造国・イタリア

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
794-1358	63900280	¥36,281	¥38,700	パイプクリーニングホース 20m 外径16mm耐圧12MPa	HD4/8, HD7/10, HDS4/7, HDS8/9	1	1,725	29(91)
794-1366	63900290	¥51,188	¥54,600	パイプクリーニングホース 30m 外径16mm耐圧12MPa	HD4/8, HD7/10, HDS4/7, HDS8/9	1	2,380	3(100)
794-1374	63900300	¥74,813	¥79,800	パイプクリーニングホース20m 外径16mm耐圧25MPa	全機種使用可	1	3,000	10(91)

パイプクリーニングノズル 製造国・ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0904	57630150	¥10,875	¥11,600	パイプクリーニングノズル吐出後方3ヶ	HD4/8, HD7/15, HD9/17, HDS8/15, HDS8/17	1	14	38(76)
794-0912	57630160	¥10,875	¥11,600	パイプクリーニングノズル吐出後方3ヶ前方1ヶ	HD4/8, HD7/15, HD9/17, HDS8/15, HDS8/17	1	14	44(75)
794-1609	64154280	¥27,563	¥29,400	ロータリーパイプクリーニングノズル 050	HD4/8, HD7/15, HD10/22, HDS8/15, HDS8/17	1	27	33(123)
794-1617	64154400	¥27,563	¥29,400	ロータリーパイプクリーニングノズル 065	HD9/17, HD13/15, HDS10/19, HDS13/15	1	27	3(100)

バルブ 製造国・ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9931	45801600	¥30,750	¥32,800	開閉コントロールバルブ	トリガーガン不使用時使用	1	895	2(17)

☎商品のお問い合わせ: 045-777-7410 <https://www.kaercher.com/jp/>