

ドラム缶

▶▶▶ドラム缶台車は8-1276~1285ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ボトル・容器

ピン・ボトル

ポリ缶

オイル・
オイルジョッキ

スプレー
容器

洗浄瓶

パーツ
ケース

食品用
容器

バット

カゴ

スチール
容器

ステンス
タンク

ペール缶

ドラム缶

缶用
コック・カバー

セキスイ Poly-Drum “ポリドラム”



特長

- 耐薬品性、耐油性に優れています。
- スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
- 危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。

用途

- 強酸や強アルカリ、食品にも使用可能。

材質

- ポリエチレン (PE)

製造国

- 日本

セキスイ Poly-Drum “クリーンポリドラム”



特長

- クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。
- UN規格適合品です。
- 耐薬品性、耐油性に優れています。
- スチール製にくらべて約1/2の軽さです。

用途

- 高純度薬品の輸送や保管に。

材質

- ポリエチレン (PE)

製造国

- 日本

発注単位1本 積水マテリアルソリューションズ株式会社[539535]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(L)	色	外径×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
795-4051	B3220000	¥36,429	オープン	200	ブルー	581×900	1	10.5	22(138)
795-4069	B3220005	¥36,429	オープン	200	グレー	581×900	1	10.5	25(97)

☎商品のお問い合わせ:03-6744-5783 <https://www.sekisuisseikei.co.jp/>

発注単位1本 積水マテリアルソリューションズ株式会社[539535]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(L)	色	外径×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
795-4034	B3210000	¥54,000	オープン	200	ブルー	581×901	1	10.5	15(-)
795-4042	B3210005	¥54,000	オープン	200	グレー	581×901	1	10.5	5(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6744-5783 <https://www.sekisuisseikei.co.jp/>

コダマ Power Drum (Open type) “パワードラム”



特長

- UN(危険物の運送に関する国際勅告)取得しています。
- 機能的なオープントップタイプです。
- 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。

材質

- ポリエチレン (PE)

製造国


- 日本

発注単位1本 (価格改定日 19.08) コダマ樹脂工業株式会社[403193]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(L)	色	外径×高さ(mm)	取手	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
759-1837	POM-30	¥11,529	オープン	30	ブルー	314×498	付	1	2.7	144(200)
759-1845	POM-60	¥13,171	オープン	60	ブルー	400×618	付	1	3.5	274(98)
759-1802	POM-120	¥16,529	オープン	120	ブルー	489×793	なし	1	6.2	232(133)
759-1811	POM-200	¥22,714	オープン	203	ブルー	586×882	なし	1	11.5	355(96)
759-1829	POM-220	¥22,143	オープン	220	ブルー	586×978	なし	1	10.0	189(112)

☎商品のお問い合わせ:06-6341-0015 <http://www.d-kj.co.jp/>

コダマ Chemical Drum (Closed type) “ケミカルドラム”

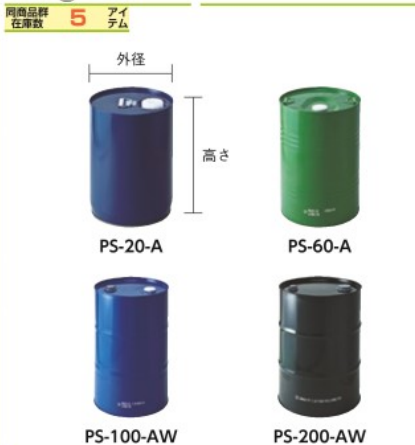

特長

- 外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
- 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
- クローズドラムタイプです。

材質

- 外層:鋼鉄ドラム
- 内層:ポリエチレン (PE)

製造国

- 日本

発注単位1本 メーカー直送 運賃別途 (価格改定日 19.08) コダマ樹脂工業株式会社[403193]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(L)	色	外径×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★759-2159	PS-20-A	¥7,357	オープン	21	ブルー	289×414	1	2.9	72(233)
★759-2167	PS-60-A	¥12,700	オープン	61	グリーン	390×585	1	6.0	9(57)
★759-2132	PS-100-AW	¥18,500	オープン	103	ブルー	440×770	1	14.1	65(73)
★759-2141	PS-200-AW	¥21,971	オープン	203	ブラック	585×890	1	24.5	416(160)

☎商品のお問い合わせ:06-6341-0015 <http://www.d-kj.co.jp/>

ジャストライト Type I Steel Safety Can for Flammables “セーフティ缶 タイプ I”



特長

- 溶剤を安全に管理します。
- 蒸気をコントロールして危険な液体を安全に保管し、火災のリスクから工場、作業者を守ります。
- 逆火を防ぎ、溶剤への引火を防ぎます。
- ハンドルを離すと自動的に口が閉まり揮発を抑えます。

用途

- 引火性の液体の移動、保管用に。

仕様

- FM規格 ●UL規格 ●ULC規格

材質

- 亜鉛メッキスチール

製造国

- アメリカ

発注単位1個 (価格改定日 19.04) エー・エム・プロダクツ株式会社[113763]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
472-1764	J7110100	¥10,800	¥10,800	約 4(1ガロン)	1	1.6	6(38)
472-1772	J7120100	¥11,500	¥11,500	約 8(2ガロン)	1	1.9	2(40)
472-1781	J7150100	¥13,400	¥13,400	約19(5ガロン)	1	2.8	3(60)

☎商品のお問い合わせ:03-5481-9001 <http://www.ampro.co.jp/>