


各種ホース

ハーネスジャバラホース

長尺で可とう性に優れ、カットも簡単にできます。 ※フレ有、フレ無があります。ご注文の際、ご指定下さい。

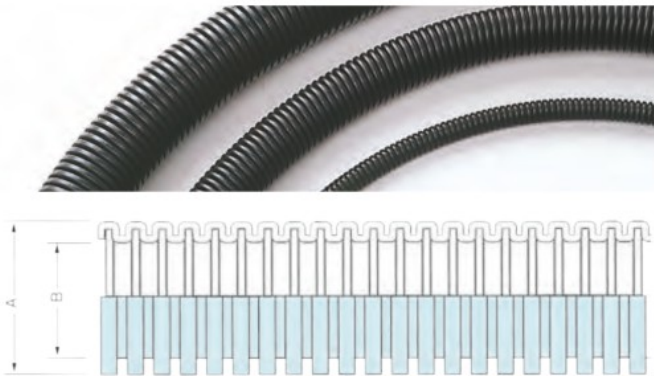


標準寸法 (難燃タイプ)

型番	サイズ	外径 A mm	内径 B mm	参考質量 g/m	定尺 m
T-HN-S-07	φ7	10.2	7.4	11	300
T-HN-S-10	φ10	14.1	10.7	17	300
T-HN-S-13	φ13	17.5	13.2	26	200
T-HN-S-15	φ15	19.5	15.2	27	200
T-HN-S-19	φ19	23.8	19.5	32	100
T-HN-S-22	φ22	27.0	22.1	42	100
T-HN-S-28	φ28	34.0	28.2	64	100
※T-HN-S-32	φ32	39.3	32.6	83	100


●※印は受注生産にて対応させていただきます。ロット及び納期は担当営業にご確認ください。
●フレ無の型番はT-HN-サイズです。

クリーナーホース

D タイプクリーナーホース

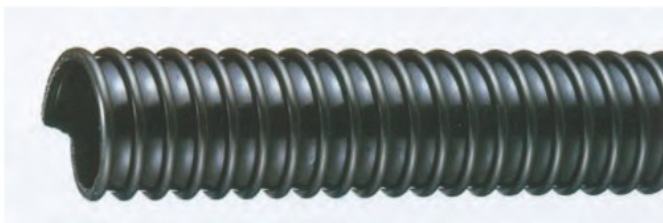

吸塵効果の高さはもちろん、柔軟性・耐久性にも優れ、しかも巻きぐせがつかないため収納にも便利。その上、清掃作業をラクにする軽さです。デザインもシンプルで、清潔感あふれる色調。アメニティな環境づくりにフィットするホースです。

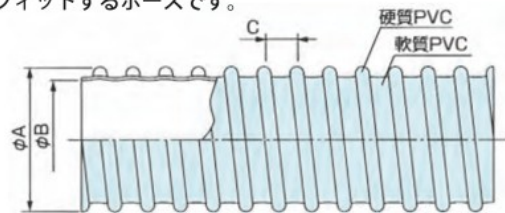

標準寸法

型番	呼称φ	外径 A mm	内径 B mm	ピッチ C mm	参考質量 g/m	定尺 m
DC-CLE-D-032-T	32	36.5	30.8	8.5	230	20
DC-CLE-D-038-T	38	45.5	38.5	9.0	315	20

●φ32 はアース線入りのみの製品になります。

その他のホース

ライトホース



標準寸法

型番	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m
	mm	インチ					
T-RT-025	25	1	24.7	30.0	9	185	25
T-RT-032	32	1¼	31.0	36.5	9	250	25
T-RT-038	38	1½	38.0	42.5	9	320	25