


ABAバンド

材質：鉄またはステンレス

単位：mm

型番	呼称	締付範囲		W (mm)	推奨トルク N・cm [kgf・cm]
		最小(D ₁)	最小(D ₂)		
B-ABA-SS-008	8ー 14	8	15	9	245ー343 [25ー35]
B-ABA-SS-011	11ー 17	11	18	9	245ー343 [25ー35]
B-ABA-SS-013	13ー 20	13	22	9	245ー343 [25ー35]
B-ABA-SS-015	15ー 24	15	25	12.2	392ー490 [40ー50]
B-ABA-SS-019	19ー 28	19	29	12.2	392ー490 [40ー50]
B-ABA-SS-022	22ー 32	22	33	12.2	392ー490 [40ー50]
B-ABA-SS-026	26ー 38	26	39	12.2	392ー490 [40ー50]
B-ABA-SS-032	32ー 44	32	45	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-038	38ー 50	38	51	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-044	44ー 56	44	57	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-050	50ー 65	50	66	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-058	58ー 75	58	76	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-068	68ー 85	68	86	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-077	77ー 95	77	96	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-087	87ー 112	87	113	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-104	104ー 138	104	139	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-130	130ー 165	130	166	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-150	150ー 180	150	181	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-175	175ー 205	175	206	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-200	200ー 231	200	232	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-226	226ー 256	226	257	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-251	251ー 282	251	283	12.2	490ー588 [50ー60]
B-ABA-SS-277	277ー 307	277	308	12.2	490ー588 [50ー60]

(注 1) ステンレス製は SS の部分が SUS になります。

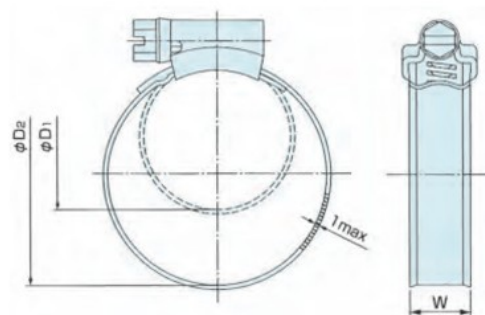


フープバンド

材質：ステンレス

単位：mm

型番	サイズ(呼称)	バンド長(mm)	W 幅(mm)
B-HP-050	φ 50	650	16
B-HP-065	φ 65	750	16
B-HP-075	φ 75	850	16
B-HP-100	φ 100	1000	16
B-HP-125	φ 125	1300	16
B-HP-150	φ 150	1500	19
B-HP-200	φ 200	1600	19

※バンド長は標準的なカット寸法です。

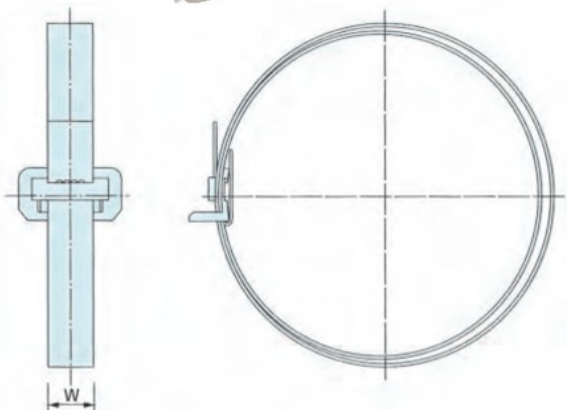

※締め付けには専用工具が必要です。