


Cトラップ外形寸法

Cトラップの仕様表


型番	25A型	30A型	40A型	50A型
接続口	25A (塩ビ管外径と同じ)	30A (塩ビ管外径と同じ)	40A (塩ビ管外径と同じ)	50A (塩ビ管外径と同じ)
重量	160g	175g	300g	450g
材質	本体・蓋・内部部品・特殊フロートボール / ポリカーボネイト パッキン類、エラストマー樹脂			
使用範囲	機内静圧 [*] 0~-500Pa			
耐熱温度	120℃			

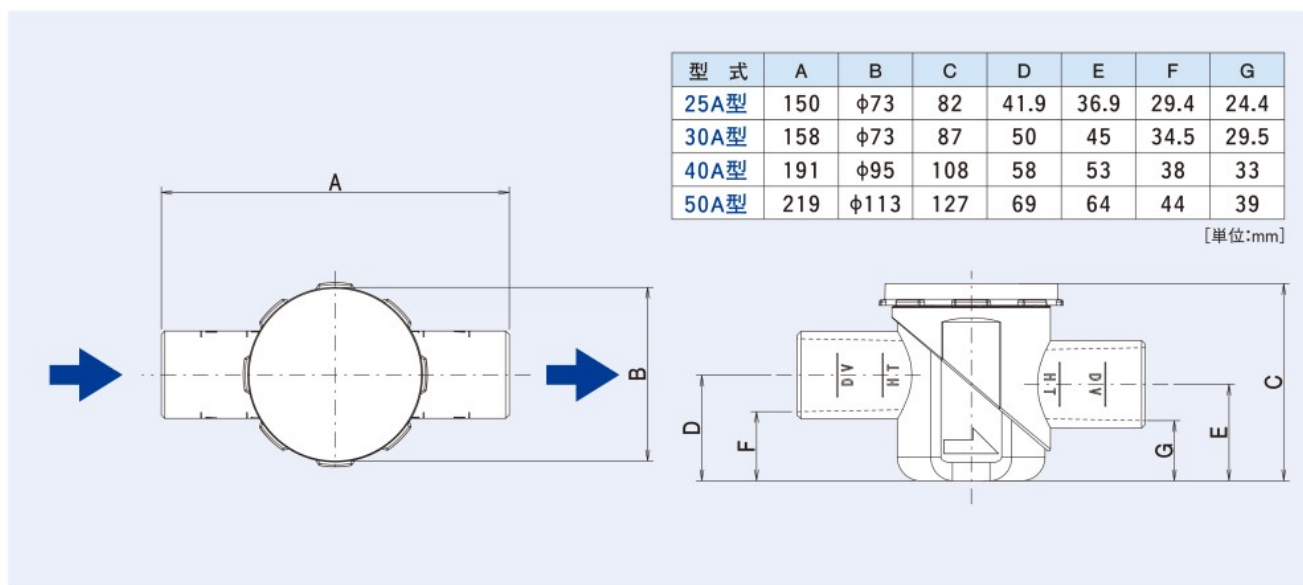

「Cトラップ」の施工及び取り扱い上のご注意

- 施工にあたっては本品付属の取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
- 本品の接続に際しては、2重トラップにならない様にご注意下さい。
- 中・大型空調機にはAトラップをご使用下さい。
- 類似品・類似名称品にご注意下さい。

小型空調機ドレン管の接続例

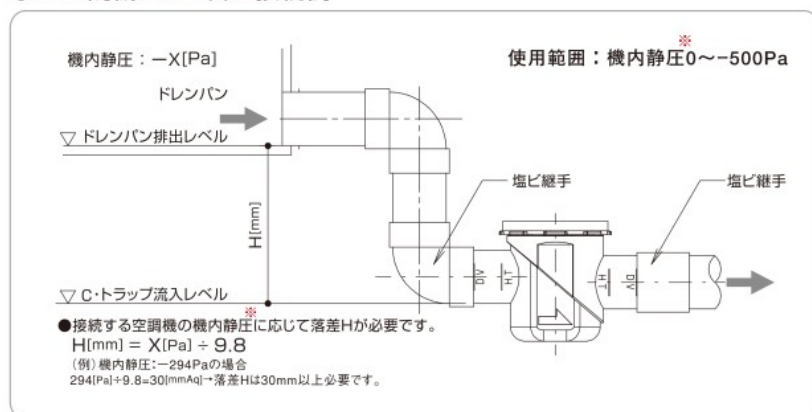

^{*}この場合の機内静圧とは、ドレン排出口にかかる静圧です。

ドレンアップメカ付空調機への接続方法

○ 正しい接続方法

ドレンアップメカの配管にCトラップを接続する場合は、鳥居型配管を立ち下げたのちの横引き配管に接続して下さい。

