



GJS

歯車潤滑用スプレー

KHK 純正



Lubricous Spray

※ ラック&ピニオンの潤滑に最適！

※※
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
用途に応じて3タイプのスプレーをご用意しました。是非お試しください。


※ ラック&ピニオン以外の全ての歯車にもご使用いただけます。

※※ モリブデン、特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。

GJS-0801 ペーストスプレー

高荷重ギヤに最適です。


歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。GJS-0801 ペーストスプレーは極圧添加剤に二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品で、高荷重ギヤに最適な潤滑剤です。

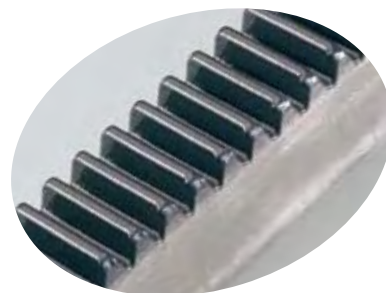

GJS-0901 ドライコートスプレー

油脂類を使えない場所に最適です。


油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所には、乾燥皮膜タイプの GJS-0901 ドライコートスプレーが最適です。乾燥タイプの潤滑剤ですが、ペーストスプレーと同じ二硫化モリブデンを高濃度で配合し、潤滑効果はバツグンです。真空中でも使用可能です。

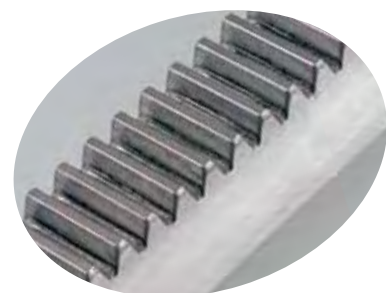

GJS-1001 スーパースプレーグリース

人目につきやすい場所にお奨めです。

人目につきやすい場所に灰黒色の潤滑剤は敬遠されがちです。GJS-1001 スーパースプレーグリースは極圧添加剤に有機モリブデンを配合した淡黄色のグリースです。歯車のグリース潤滑にはオールマイティーにご利用いただけます。

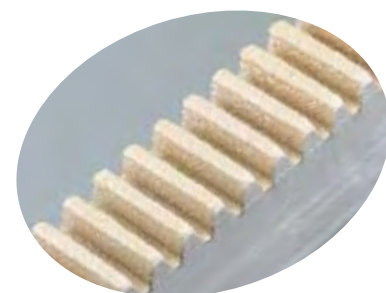

カタログ記号	GJS-0801	GJS-0901	GJS-1001
価 格	2,600 円	2,600 円	1,600 円
外 観	灰黒色バター状	灰黒色乾燥塗膜	淡黄色グリース状
固 体 潤 滑 油	二硫化モリブデン	二硫化モリブデン	有機モリブデン
滴 点	180℃	—	196℃
使用温度範囲	− 15 ~ 200℃	− 60 ~ 450℃	− 20 ~ 180℃
耐 圧 荷 重	147MPa (1,500kg / cm ²)	147MPa (1,500kg / cm ²)	78MPa (796kg / cm ²)
内 容 量	300mℓ	300mℓ	300mℓ

平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

カムラック
&
ピニオン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他