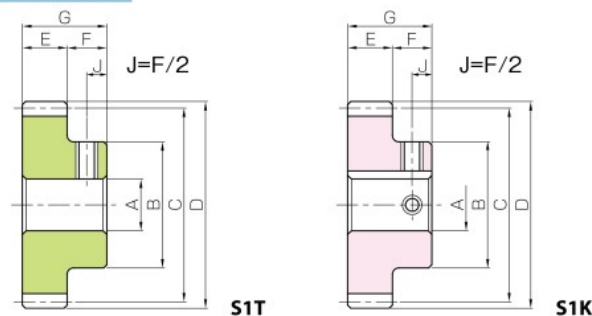


Jシリーズ

*寸法表の背景色はJシリーズの形状図を表しております。

Jシリーズは**カタログ記号+ J +穴径**にてご注文ください。例：KSSCP5-20J10

穴径 H7		Jシリーズラインナップ																		
キー溝 Js9		8	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
タップ		—	4 × 1.8		5 × 2.3				6 × 2.8				8 × 3.3			10 × 3.3		12 × 3.3	14 × 3.8	
カタログ記号		M5	M4						M5				M6			M8		M10		
KSSCP5-20 J 穴径		※																		
KSSCP5-25 J 穴径			※																	
KSSCP5-30 J 穴径			※																	
KSSCP5-40 J 穴径				※																
KSSCP10-20 J 穴径						※														
KSSCP10-25 J 穴径											※									
KSSCP10-30 J 穴径											※									
KSSCP10-40 J 穴径											※									

Jシリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：KSSCP5-20HJ10

Jシリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：KSSCP5-20HJ10


「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については22頁をご覧ください。

Webカタログ



Jシリーズ

CP Thermal Refined Racks

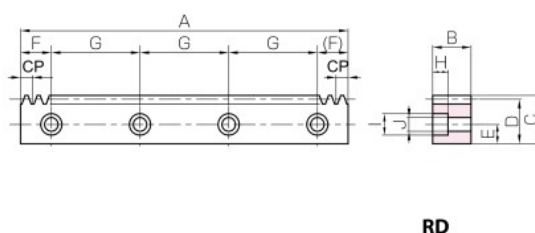

バックラッシ (mm)	質量 (kg)	カタログ記号
0.09~0.27	1.08 2.17	KRCPF5-500 KRCPF5-1000
0.14~0.37	3.75 7.49	KRCPF10-500 KRCPF10-1000

取付穴形状寸法			許容伝達力 (N)		許容伝達力 (kgf)		バックラッシ (mm)	質量 (kg)	カタログ記号
H	I	J	曲げ強さ	歯面強さ	曲げ強さ	歯面強さ			
6	10	6	3660	1040	373	106	0.09~0.27	1.06 2.13	●KRCPFD5-500J ●KRCPFD5-1000J
10.8	17.5	11	14600	4480	1490	457	0.14~0.37	3.61 7.29	●KRCPFD10-500J ●KRCPFD10-1000J

Webカタログ



¥ 価格



平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

CPラック
& ピニオン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他