


# 六角ホースニップル

製品記号  
**PW** (SCS13A)

規格  
面間：キッツ標準  
肉厚：キッツ標準

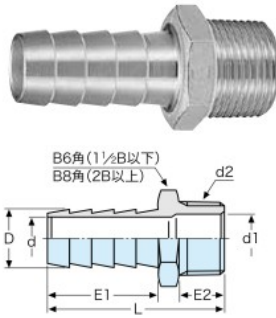


呼び径 (B)	寸法 (mm)								箱入個数 (個)
	d2	L	E1	E2	d	d1	D	B	
1/4	R1/4	37	20	12	5	7	8	17	50
3/8	R3/8	44	25	13	7	9	10.5	19	40
1/2	R1/2	53	30	16	10	13	14	23	25
3/4	R3/4	66	40	18	15	16	20.5	30	20
1	R1	80	50	20	20	22	27	36	20
1 1/4	R1 1/4	90	56	22	26	30	33.5	46	15
1 1/2	R1 1/2	97	60	23	32	35	40	54	10
2	R2	110	69	27	44	47	53	63	5

※RoHS指令相当品です。

# 片長ニップル

製品記号  
**PK-L** (SUS304TP)

規格  
面間：キッツ標準  
肉厚：キッツ標準

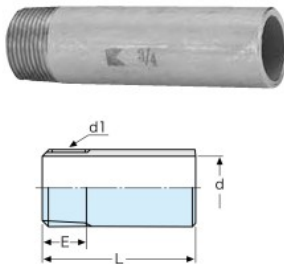


呼び径 (B)	寸法 (mm)			箱入個数 (個)					
				L					
	d1	d	E	50	75	100	125	150	200
1/4	R1/4	9.4	9.8	100	100	100	50	50	50
3/8	R3/8	12.7	10.1	100	100	100	50	50	50
1/2	R1/2	16.1	13.2	100	100	50	50	50	30
3/4	R3/4	21.4	14.6	100	50	50	30	30	20
1	R1	27.2	16.8	50	50	30	20	20	20
1 1/4	R1 1/4	35.5	19.1	—	30	30	10	10	10
1 1/2	R1 1/2	41.2	19.1	—	30	30	20	15	10
2	R2	52.7	23.4	—	20	20	10	10	5

●製品記号にあるLにニップルの全長(L寸法)を入れてください。(例: PK50Lは全長50mmの片長ニップルとなります。)  
※RoHS指令相当品です。

# 両長ニップル

製品記号  
**PN-L** (SUS304TP)

規格  
面間：JIS B 2302  
肉厚：キッツ標準

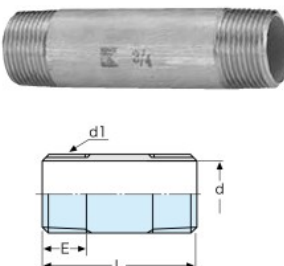

呼び径 (B)	寸法 (mm)			箱入個数 (個)					
				L					
	d1	d	E	50	75	100	125	150	200
1/4	R1/4	9.4	9.8	100	100	100	50	50	50
3/8	R3/8	12.7	10.1	100	100	100	50	50	50
1/2	R1/2	16.1	13.2	100	100	50	50	50	30
3/4	R3/4	21.4	14.6	100	50	50	30	30	20
1	R1	27.2	16.8	50	50	30	20	20	20
1 1/4	R1 1/4	35.5	19.1	—	30	30	10	10	10
1 1/2	R1 1/2	41.2	19.1	—	30	30	20	15	10
2	R2	52.7	23.4	—	20	20	10	10	5

●製品記号にあるLにニップルの全長(L寸法)を入れてください。(例: PN50Lは全長50mmの両長ニップルとなります。)  
※RoHS指令相当品です。

## ■ 圧力-温度基準: ユニオンエルボ (PUL)・ユニオン (PU)

使用流体	最高許容圧力
-29°C~215°Cの水系流体	下表
-29°C~150°Cの油系流体 (芳香族流体は使用不可)	1.4 MPa
-29°C~200°Cのガス系流体 (有毒ガスおよび可燃性ガスは使用不可)	1.0 MPa

