

※納期はお問い合わせください。

ホワイトボードメーカー直

P.499~

ホワイトボード / スケジュールボード

▶ マグネット付き軽量スチールホワイトボード
[クラウン] グリーン購入法 GPN掲載 マグネットOK

無地(スチール製)

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	53705	CR-MW3	[1枚] 2kg	¥12,100 (¥11,000)
②	53706	CR-MW4	[1枚] 1.5kg	¥9,900 (¥9,000)

●外寸:①横440×縦900×厚15mm②横350×縦700×厚15mm●板面サイズ:①横417×縦877mm②横327×縦677mm●材質:パネル=軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラマテラ(株)),枠材=アルミ,角パーツ=再生ABS●マーカー(黒)1本,イレーザー付●出荷/包装:1/5
※受け皿,吊下げ金具は付いていません。

▶ ホワイトボード[アイリスオーヤマ] マグネットOK
壁への負担が少ない軽量タイプ。


縦、横どちらでも使用可能。
①のみマグネット付き。



(スチール製)

注文番号	品番	入数	重量	税込参考(本体)
①	23140	NWP-23	[1枚] 約0.2kg	¥1,188 (¥1,080)
②	23141	NWP-34	[1枚] 約0.4kg	¥1,672 (¥1,520)
③	23142	NWP-46	[1枚] 約1kg	¥3,146 (¥2,860)

●外寸:①横200×縦300×厚8mm②横300×縦450×厚8mm③横600×縦450×厚11mm●板面サイズ:①約横170×縦270mm②約横270×縦420mm③約横570×縦420mm●材質:表面=スチール,芯材=PP,フレーム/コーナーパーツ=ABS樹脂●①イレーザー付マーカー(黒)1本,ひも,マグネット6個付②③イレーザー付マーカー(黒)1本,ひも付●出荷/包装:①②1/20③1/16 ※受け皿は付いていません。

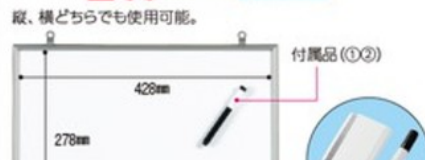
▶ 軽量ホワイトボード NVシリーズ 無地
[馬印] 納期 馬印 グリーン購入法 マグネットOK

(スチールホワイト製)

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	03270	CNV1	[1枚] 0.6kg	¥4,400 (¥4,000)
②	03271	CNV2	[1枚] 1kg	¥7,040 (¥6,400)
③	03272	CNV23	[1枚] 2.8kg	¥10,780 (¥9,800)
④	03273	CNV34	[1枚] 5.2kg	¥19,910 (¥18,100)
⑤	03274	CNV36	[1枚] 7.7kg	¥32,670 (¥29,700)

●外寸:①横450×縦300×厚12mm②横600×縦450×厚12mm③横900×縦600×厚12mm④横1200×縦900×厚12mm⑤横1800×縦900×厚12mm●板面サイズ:①横428×縦278mm②横578×縦428mm③横878×縦578mm④横1178×縦878mm⑤横1778×縦878mm●材質:①②表面=スチールホワイト,裏面/芯材=再生PP③④⑤表面=スチールホワイト,裏面=スチール鉄板,芯材=再生PP●①②吊り具2個,取付ビス2本,ペントレー,イレーザー付マーカー(黒)1本付③④吊り具2個,取付ビス2本,ペントレー,マーカー(黒)1本,イレーザー付●出荷/包装:①②1/10③1/5④⑤1
※板面サイズは外寸-22mmです。

▶ アルミフレームホワイトボード[デピカ] マグネットOK 軽くて使いやすいアルミフレーム。

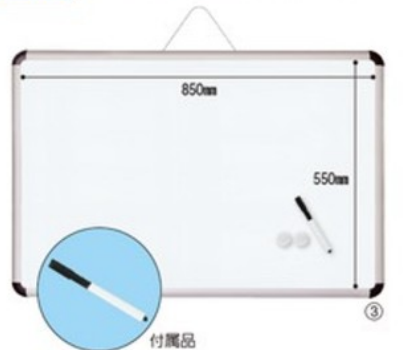

(スチール製)

 

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	36553	063318	[1枚] 約0.48kg	¥2,200 (¥2,000)
②	36554	063319	[1枚] 約0.875kg	¥3,520 (¥3,200)
③	36555	063320	[1枚] 約2.1kg	¥6,600 (¥6,000)

●外寸:①横450×縦300×厚16mm②横600×縦450×厚16mm③横900×縦600×厚16mm●板面サイズ:①横400×縦250mm②横550×縦400mm③横850×縦550mm●材質:表面=スチール,芯材=紙板,フレーム=アルミ,フレーム枠=ABS●ボードマーカー(黒),マグネット(2個),吊下げひも,吊下げ金具,ネジ付●出荷/包装:①1/20②1/10③1/3

▶ アプライホワイトボード[マグエックス] グリーン購入法 マグネットOK 文字や図がキレイに書ける10mm方眼入り。



文字や図がキレイに書ける10mm方眼入り。

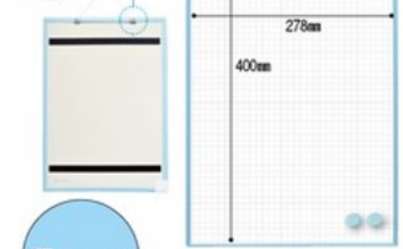

10mm方眼(スチール製)

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	36557	MAWB-3042B-N	[1枚] 380g	¥1,595 (¥1,450)

●外寸:横300×縦420×厚7mm●板面サイズ:横278×縦400mm●材質:表面=スチール,フレーム=PP●イレーザー付マーカー(黒)1本,メモ止め2個,吊りひも,トレイ,取付フック付●出荷/包装:1/10

▶ アルミ枠ホワイトボード[アスカ] New! グリーン購入法 マグネットOK



レール式フレームでフックやトレイの移動・設置が簡単。



フックは任意の位置に移動できます。縦、横どちらでも使用可能。

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	42941	AWB051	[1枚] 0.55kg	¥1,760 (¥1,600)
②	42942	AWB052	[1枚] 1.05kg	¥2,420 (¥2,200)
③	42943	AWB053	[1枚] 1.9kg	¥4,400 (¥4,000)
④	42944	AWB054	[1枚] 3.9kg	¥11,000 (¥10,000)

●外寸:①横450×縦300×厚13mm②横600×縦450×厚13mm③横900×縦600×厚13mm④横1200×縦900×厚13mm●板面サイズ:①横414×縦264mm②横564×縦414mm③横864×縦564mm④横1164×縦864mm●材質:表面=表面処理鋼板,裏面=亜鉛メッキ鋼板,フレーム=アルミニウム,コーナー=ABS樹脂●マーカー(黒)1本,イレーザー付フック2個,壁掛け用ストラップ③④壁掛け用ネジ4本付●出荷/包装:①1/10②1/5③1/3④1/2

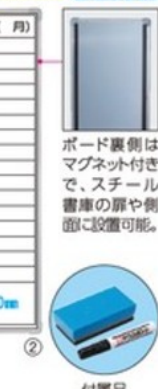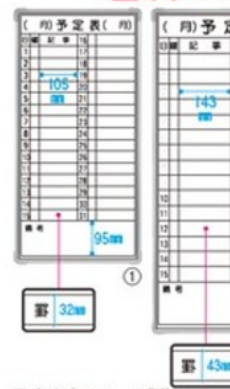▶ マグネット付き軽量スチールホワイトボード
[クラウン] 納期 馬印 グリーン購入法 GPN掲載 マグネットOK

ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。

予定表(スチール製)

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	53708	CR-MW14	[1枚] 1.5kg	¥11,880 (¥10,800)
②	53707	CR-MW13	[1枚] 2kg	¥13,750 (¥12,500)

●外寸:①横350×縦700×厚15mm②横440×縦900×厚15mm●板面サイズ:①横327×縦677mm②横417×縦877mm●材質:パネル=軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラマテラ(株)),枠材=アルミ,角パーツ=再生ABS●マーカー(黒)1本,イレーザー付●出荷/包装:1/5
※受け皿,吊下げ金具は付いていません。

▶ 週間予定表ホワイトボード[クラウン] 納期 馬印 グリーン購入法 GPN掲載 マグネットOK



(ホーロー製・アルミ枠)

注文番号	品番	入数	重量	税込(本体)
①	16721	CR-WB15WB	[1枚] 2kg	¥9,570 (¥8,700)

●外寸:横600×縦450×厚55mm●板面サイズ:横572×縦422mm●材質:ホーロー,アルミ枠,ボード芯材=簡易材,角パーツ=再生ABS●受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付●出荷/包装:1/5 ※受け皿は外せません。

▶ 行動予定表ホワイトボード[クラウン] 納期 馬印 グリーン購入法 GPN掲載 マグネットOK



(ホーロー製・アルミ枠)

注文番号	品番	入数	仕様	税込(本体)
①	16711	CR-WB15K	[1枚] 7名用	¥9,570 (¥8,700)
②	16713	CR-WB32K	[1枚] 15名用	¥15,620 (¥14,200)

●外寸:①横600×縦450×厚55mm②横600×縦900×厚55mm●板面サイズ:①横572×縦422mm②横572×縦872mm●重量:①2kg②4kg●材質:ホーロー,アルミ枠,ボード芯材=簡易材,角パーツ=再生ABS●受け皿,マーカー(黒)1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付●出荷/包装:①1/5②1/4 ※受け皿は外せません。

※はお客へ直送することをおすすめする商品です。ただし、配送料,組立施工料は有料になります。
(離島など一部地域の方はお問い合わせください)