

ページ横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

シート・ロープ

ブルーシート

カラーシート

UVシート

糸入りシート

防災シート

遮熱シート

防音シート

トラックシート

シート補修材

養生シート

園芸シート

防護ネット

ロープ

標識ロープ

トラックロープ




Clear Sheet with Fiber(Flame Retardant)

防災糸入りクリアシート (下部チェーン入)

同商品群在庫数 29 アイテム



TCI-0203

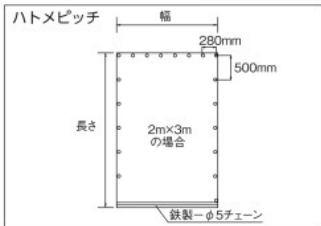

特長

- 焼却時ダイオキシンを発生しません。
- 糸が入っているので強度に優れ、中が見える透明性の高いシートです。
- 消防法で定められた防災物品です。(防災2類)
- 下部にチェーンが入っています。

用途

- 工場や作業現場の間仕切りカーテン。●風除けシート。

仕様

- 引張強度:縦494N、横532N ●伸度:縦20.5%、横16.3%
- 引裂伸度:縦150.1N、横227.1N
- 重量:220g/m²*上記の数値は、測定値であり保証値ではありません

材質

- シート:ポリプロピレン (PP) ●ハトメ:真鍮 (内径:12mm)
- チェーン:スチール

製造国 ●日本



注意

- 落下防止には使用できません。
- 突起物にはご注意ください。
- 火気の近くでは使用しないでください。



下部にチェーンが入っています。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (mm)	タイプ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
276-8631	TCI-0203	¥18,531	¥21,620	クリア	2000×3	0.5	20	280×500	防災 (防災2類)	10	2.2	134(65)
276-8666	TCI-0204	¥25,080	¥29,260	クリア	2000×4	0.5	24	280×500	防災 (防災2類)	7	2.6	24(58)
276-8640	TCI-0403	¥36,951	¥43,110	クリア	4000×3	0.5	26	300×500	防災 (防災2類)	5	4.4	126(115)
276-8674	TCI-0404	¥49,037	¥57,210	クリア	4000×4	0.5	30	300×500	防災 (防災2類)	3	5.2	23(52)
276-8658	TCI-0603	¥59,391	¥69,290	クリア	6000×3	0.5	33	300×500	防災 (防災2類)	3	6.5	27(58)
276-8682	TCI-0604	¥73,714	¥86,000	クリア	6000×4	0.5	37	300×500	防災 (防災2類)	2	7.8	18(79)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Incombustibility-certified One Side Resin-coated Silicacloth

不燃認定シリカクロス (片面樹脂コーティング)

同商品群在庫数 29 アイテム

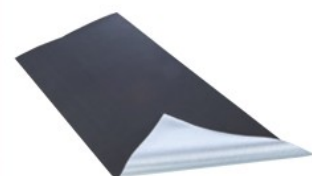

TFSCJKT-50001

特長

- 国土交通大臣による不燃認定品です。
- 樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。

用途

- ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として

仕様

- JIS A 1323 A種合格品
- 厚さ:0.7mm
- 色:シルバー/黒
- 引張強度:縦1689N/3cm、横1242N/3cm

材質

- シリカクロス
- 片面樹脂コーティング


製造国 ●日本



Shielding Sunlight Sheet

遮熱シート (軽量タイプ)

同商品群在庫数 29 アイテム

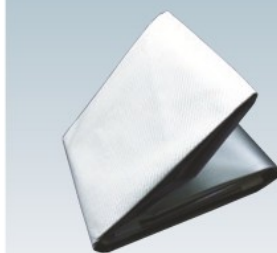

TSSU-1827

特長

- 紫外線劣化や、温度上昇を抑制します。

用途

- 工場内の窓の内貼りや屋外パイプなどの保管養生として。


仕様

- 厚さ:0.19mm ●引張強度:縦950N/5cm、横850N/5cm
- 引裂強度:縦160N、横145N
- 可視光線透過率:9.1%
- 紫外線透過率:0.4%以下

材質

- シート:ポリエチレン (PE)
- ハトメ:アルミ (内径:12mm)
- 周囲ロープ:ポリプロピレン (PP)

製造国 ●日本

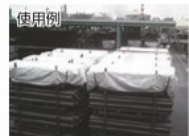

発注単位1枚 青色 メーカー直送 運賃別途 トラスコ中山棟 [337341]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
261-8313	TFSCJKT-10001	¥3,934	¥4,590	0.1×1	10	0.11	-
254-3943	TFSCJKT-10010	¥18,574	¥21,670	0.1×10	10	0.78	-
261-8315	TFSCJKT-20001	¥7,860	¥9,170	0.2×1	10	0.22	-
254-3944	TFSCJKT-20010	¥36,103	¥42,120	0.2×10	5	1.55	-
261-8314	TFSCJKT-50001	¥17,040	¥19,880	0.5×1	10	0.55	-
254-3945	TFSCJKT-50010	¥88,697	¥103,480	0.5×10	2	3.90	-
★856-4346	TFSCJK-1101	¥21,197	¥24,730	1.1×1	6	0.76	21(44)
★856-4347	TFSCJK-11030	¥431,717	¥503,670	1.1×30	1	22.77	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

発注単位1枚 (価格改定日 20.01) トラスコ中山棟 [755764]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (mm×m)	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
116-1298	TSSU-1827	¥2,400	¥2,800	1710×2.6	10	90	24	0.73	331(143)
116-1299	TSSU-1836	¥3,120	¥3,640	1710×3.5	12	90	20	0.95	81(150)
116-1301	TSSU-2736	¥3,557	¥4,150	2600×3.53	14	90	12	1.39	88(73)
116-1302	TSSU-3654	¥6,129	¥7,150	3530×5.3	20	90	8	2.70	163(100)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Aluminum & Glass Cloth Single Faced Heat Proof Felted Fabric (Thin Type)

片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布

同商品群在庫数 2 アイテム

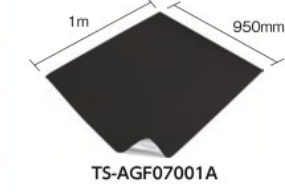

TS-AGF07001A

特長

- 表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。

用途

- 建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防火材、吸音材、シール材などに。

仕様

- 厚さ:0.7mm
- 比重1.40(参考、Eガラスは比重2.4~2.6)

材質

- 表面:アルミ箔

製造国 ●日本



Double-sided aluminum coated grass sheet(Heat resistant/Heat protect)

両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート

同商品群在庫数 2 アイテム



DAGH090190

特長

- 耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。

用途

- 配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。

仕様

- 厚さ:2mm

材質

- 両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)

製造国 ●日本

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 菊地シート工業棟 [337341]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★193-3515	TS-AGF07001A	¥10,714	オープン	950×1	1	190	2(-)
★193-3529	TS-AGF07002A	¥19,286	オープン	950×2	1	380	2(-)
★193-3496	TS-AGF07004A	¥32,143	オープン	950×4	1	760	4(-)
★193-3488	TS-AGF07019A	¥154,286	オープン	950×19.5	1	3700	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6961-6891 <http://www.kikuchi-sheet.co.jp/>

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く 菊地シート工業棟 [337341]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	幅×長さ (m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★805-0933	DAGH090090	¥21,043	オープン	0.9×0.9	1	0.60	29(-)
★805-0934	DAGH090190	¥42,086	オープン	0.9×1.9	1	1.26	7(350)
★805-0936	DAGH175190	¥73,471	オープン	1.75×1.9	1	2.50	3(300)

発注単位1m メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1m)	メーカー希望小売価格 (1m)	幅×長さ (m)	梱包数 (m)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★805-0935	DAGH095001	¥19,800	オープン	0.95×1m単位	1	0.54	8(115)

☎商品のお問い合わせ:06-6961-6891 <http://www.kikuchi-sheet.co.jp/>