

PFA洗浄瓶

PFA WASH BOTTLES

94579288

特長

- 耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れています。

■PFA広口洗浄瓶

コード	容量(mL)	価格(円)/本
101-20701	100	3,300
101-20702	250	4,700
101-20703	500	6,300
101-20704	1000	12,200

■PFA細口洗浄瓶

コード	容量(mL)	価格(円)/本
101-20801	100	2,550
101-20802	250	3,400
101-20803	500	4,700
101-20804	1000	11,900

●広口



●細口



ガス洗浄瓶(PC製)

PC WASH BOTTLES

38621854

特長

- チューブ径：6×8mm
- 材質/本体：ポリカーボネート、チューブ：PE
Oリング：シリコン、フタ：PE

仕様

■細口タイプ

コード	容量(mL)	価格(円)
101-28905	2000	8,500
101-28906	5000	10,000

■広口タイプ

コード	容量(mL)	価格(円)
101-28904	100	3,700
101-28901	250	5,200
101-28902	500	5,700
101-28903	1000	6,900
301-0002056	2000	8,000



PFAガス洗浄ボトル

PFA GAS WASH BOTTLES

48659173

特長

- チューブはキャップに溶着して、完全にシールされています。

コード	容量(mL)	チューブ外径(mm)	フィルター直径(mm)	価格(円)
101-29001	100	6	20	33,500 39,000
101-29002	250	6	20	41,000 47,000
101-29003	500	8	25	48,400 56,000
101-29004	1000	8	25	63,000 73,000



PFAトラップ瓶

PFA GAS WASHING BOTTLES


52746431

特長

- PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。
- トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。

■各部のサイズ(mm)

容量(cc)	A	B	C	D	T
100	130	160	48	55	6φ
250	130	195	60	55	6φ
500	140	235	70	55	8φ
1000	140	280	92	55	8φ

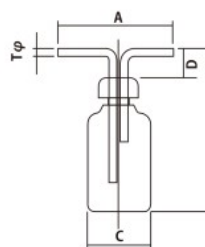

コード	品番	容量(cc)	価格(円)/本
301-0000698	1420-001	100	18,500 21,000
301-0000699	1420-002	250	22,000 22,000
301-0000700	1420-003	500	27,000 31,000
301-0000701	1420-004	1000	38,000 43,800