

デシケーターG-10型

DESICCATORS G-10 TYPE

16352478


●ワンルーム型(W-15タイプのスリムタイプ)

コード	品番	材質	摘要	価格(円)
101-00701	G-10S	帯電防止塩ビ	—	227,000
101-00702	G-10	透明アクリル	留め金タイプ	118,000
101-00704	G-10U	紫外線カット	培養植物用	200,000
101-00705	G-10P	透明塩ビ	耐薬品性	140,000
101-00706	予備棚板	ステンレス	棚受け付き	5,200

標準仕様

- 本体外寸法:532×525×1514Hmm
(他に架台高さ300mm)
- 本体内部寸法:478×485×1460Hmm
- 移動用キャスター、架台付き
- ステンレス棚板4枚、棚受け8本
(棚板耐荷重20kg/枚)
- シリカゲル皿1枚
- 扉は上下2段片開き
- 棚板:自在、35mmピッチ、1室最大36段まで増設可能
- 質量:44kg

※樹脂タイプの棚板もあります。

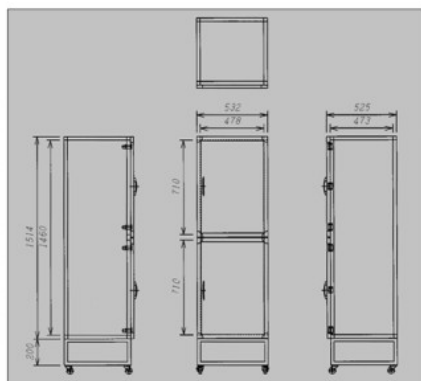

●G-10型

デシケーターHG型


DESICCATORS HG TYPE

64588364

コード	品番	材質	摘要	価格(円)
101-02401	HG	透明アクリル	留め金タイプ	80,000
101-02403	予備棚板	アクリル	—	1,700
101-02404	HG-S	帯電防止塩ビ	帯電防止	138,000
101-02405	予備棚板	帯電防止塩ビ	帯電防止	2,200

標準仕様

- 本体外寸法:342×440×944Hmm
- 本体内部寸法:278×410×890Hmm
- 棚板5枚
- シリカゲル皿1枚
- 棚板:自在、35mmピッチ、最大25段まで増設可能
- 質量:26kg

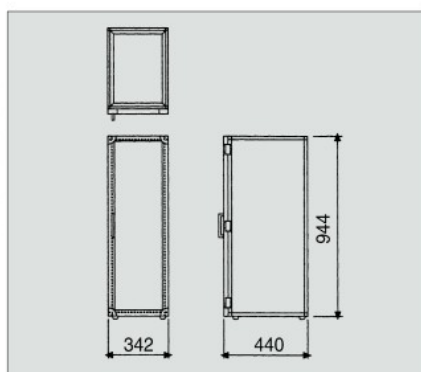

●HG型