

A チューブ・ホース製品


PTFE カップリング **NEW**

PTFE COUPLING

96375214

特長

- メネジのカップリングです。
- 各種バルブ、容器、装置等の接続用として

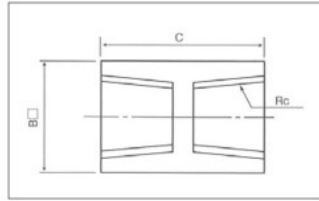

コード	接続ネジ	サイズ(mm)		価格(円)/個
		B□	C	
303-0002623	Rc1/4×Rc1/4	20	34	2,800
303-0002624	Rc3/8×Rc3/8	23	38	4,300
303-0002625	Rc1/2×Rc1/2	32	46	7,000
303-0002626	Rc3/4×Rc3/4	35	50	12000

B ジョイント・コネクタ・バルブ・コック製品

PTFEチューブアダプター(接続タイプ)

PTFE TUBE ADAPTERS

36981247

特長

- 下部は、共通摺合せテーパーでガラス、テフロン®、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。
- 穴は貫通タイプです。



コード	適用外径	TS	価格(円)
103-72201	2φ	15/25	3,400
103-72202	3φ		3,400
103-72203	4φ		3,400
103-72204	6φ		3,980
103-72205		15/35	3,980
103-72206		19/28	4,850
103-72207	8φ	15/25	4,850
103-72208		15/35	4,850
103-72209		19/28	4,850
103-72210		19/38	5,500
103-72211	10φ	15/35	5,500
103-72212		19/38	5,800
103-72213		24/30	7,300
103-72214	12φ	19/28	7,300

C 防振ゴム・プロメット・
Oリング・ベルト製品

D ゴム・プラスチック
素材製品

ジョイント
コネクタ

配管継手

PTFEパイプティー

JOINTS

41387125



コード	接続ネジ	価格(円)/個
303-0000454	Rc1/4	4,500
303-0000455	Rc3/8	5,300
303-0000456	Rc1/2	8,000
303-0000457	Rc3/4	13,500

メステーパネジ仕様です。

PTFEパイプエルボー

JOINTS

83456327



コード	接続ネジ	価格(円)/個
303-0000450	Rc1/4	3,400
303-0000451	Rc3/8	4,650
303-0000452	Rc1/2	6,850
303-0000453	Rc3/4	12,000

メステーパネジ仕様です。