

### PFA熱収縮チューブ

PFA SHRINKABLE TUBINGS

35638419


**特長**

- 耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。また電気絶縁性もよく、コネクタやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
- 熱風にて簡単に収縮させることができます。

コード	品番	収縮前内径 (mm)	最終収縮径 (mm)	肉厚 (mm)	長さ (m)	価格(円) / 10本
102-14501	1.5	1.8	1.4	0.2	1	18,700
102-14502	2	2.2	1.8	0.2	1	18,700
102-14503	2.5	3.0	2.4	0.2	1	18,700
102-14504	3	3.5	3.0	0.2	1	18,700
102-14505	4	4.0	3.5	0.2	1	19,600
102-14506	5	5.2	4.2	0.2	1	21,900
102-14507	6	6.0	5.4	0.2	1	24,500
102-14508	7	7.1	6.3	0.2	1	28,000
102-14509	9	9.5	7.5	0.3	1	31,600
102-14510	10	11.0	9.2	0.3	1	36,200
102-14511	12	12.9	10.7	0.3	1	42,000
102-14512	15	16.0	13.0	0.4	1	46,700

別途送料

●出荷単位10本

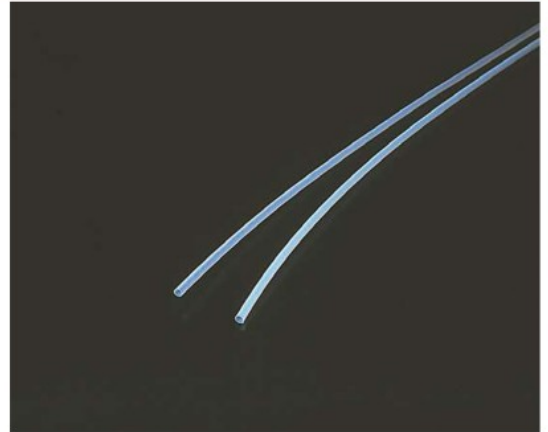

A チューブ・ホース製品 >>> チューブ類


### PFAロールカバー

PFA ROLL COVERS

46232468

**特長**

- PFAロールカバーをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性、易剥離性、電気絶縁性、低摩擦性に変えることができます。
- ロールカバーを100℃以上の高温部や、ニップ圧が強くなる箇所で使用されますと、長期間でロールがずれたり、シワが入る可能性があります。それらの条件でご使用の際はロールカバーの内面を特殊処理し、接着加工を行うことができますので、ご相談下さい。

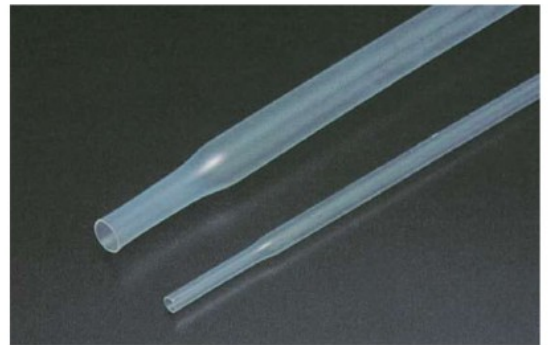

B ジョイントコネクタ、バルブ、ニップバンド製品

C 防振ゴムゲロメット、リングベルト製品

D ゴムララステック素材製品

コード	品番	収縮前内径 (mm)	収縮後内径 (mm)	厚さ (mm)	入数/本	102-146	102-147	102-148	102-149	102-469
						価格(円) / 400mm	価格(円) / 600mm	価格(円) / 800mm	価格(円) / 1m	価格(円) / 1.2m
01	17	19	16.5	0.5	1	3,620	5,490	7,240	8,990	10,790
02	20	21	18.5	0.5	1	4,200	6,310	8,400	10,500	12,600
03	22	24	19.5	0.5	1	4,670	7,000	9,340	11,550	13,860
04	25	26	21.5	0.5	1	5,250	7,940	10,500	13,070	15,690
05	30	33	27	0.5	1	6,310	9,450	12,610	15,640	18,770
06	35	36	28.5	0.5	1	7,350	10,970	14,590	18,200	21,840
07	40	43	35	0.5	1	8,290	12,490	16,570	20,650	24,780
08	50	51	40	0.5	1	10,390	15,520	20,650	25,790	30,950
09	55	57	49	0.5	1	11,440	17,040	22,750	28,350	34,020
10	60	63	50	0.5	1	12,370	18,550	24,740	30,920	37,200
11	65	67	54	0.5	1	13,420	20,190	26,840	33,490	40,190
12	70	71	61	0.5	1	14,470	21,700	28,940	36,050	43,200
13	75	75	61	0.5	1	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200
14	80	81	64	0.5	1	16,450	24,740	32,900	41,070	49,280
15	85	91	74	0.5	1	17,500	26,260	35,000	43,640	52,370
16	95	98	82	0.5	1	19,600	29,290	39,090	48,770	58,520
17	100	106	85	0.5	1	20,540	30,800	41,070	51,340	61,600
18	105	109	86	0.5	1	21,590	32,440	43,170	53,910	63,830
19	115	117	96	0.5	1	23,570	35,350	47,140	58,920	70,700
20	125	127	106	0.5	1	25,670	38,500	51,340	64,050	76,860
21	130	136	107	0.5	1	26,720	40,020	53,320	66,620	79,900
22	140	144	125	0.5	1	28,700	43,050	57,400	71,640	85,960
23	150	154	125	0.5	1	30,800	46,090	61,490	76,770	92,120

別途送料