

取替え式 防じんマスク


高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現 「マイティ/ユニーミクロンフィルターシリーズ」

羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター。高い捕集効率・低い吸気抵抗という相反する性能を、「静電気による捕集」システムによって同時に満たすことができます。

国家検定規格・性能の詳細は「防じんマスク」カタログをご確認ください。

マイティ/ユニー ミクロンフィルター構造

●三層から構成されるフィルタ構造によって、薄くても高い捕集効率を実現します。

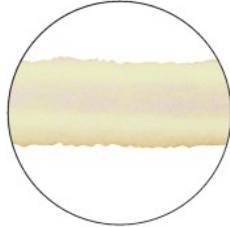


軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。

RL1

フィットチェッカー内蔵。
最軽量約76g。(弊社製取替え式防じんマスク比較)



 サカ式
1010A-06型
国家検定合格第TM560号



| | |
|--------|---------------------------|
| 粒子捕集効率 | 80.0%以上 (平均94.4%) |
| 吸気抵抗 | 70Pa以下 (平均59Pa) |
| 排気抵抗 | 63Pa以下 (平均38Pa) |
| 質量 | 83g以下 (平均76g) |
| 使用フィルタ | マイティミクロン フィルタ-1010用-02 |
| しめひも | タイプRB |

RL2

フィットチェッカー内蔵。
溶接作業に使用可能。



サカ式
1015-02型
国家検定合格第TM570号



| | |
|--------|--------------------------|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 (平均98.6%) |
| 吸気抵抗 | 80Pa以下 (平均66Pa) |
| 排気抵抗 | 60Pa以下 (平均28Pa) |
| 質量 | 129g以下 (平均113g) |
| 使用フィルタ | ユニーミクロン フィルタ-1015用-02 |
| しめひも | タイプRB |

1005シリーズ

溶接作業用のプロユース仕様。

RL2

フィットチェッカー内蔵。
溶接作業用のベーシックモデル。



サカ式
1005R-08型
国家検定合格第TM540号



| | |
|--------|---------------------------|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 (平均99.1%) |
| 吸気抵抗 | 75Pa以下 (平均58Pa) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下 (平均31Pa) |
| 質量 | 155g以下 (平均143g) |
| 使用フィルタ | マイティミクロン フィルタ-1005用-02 |
| しめひも | タイプRB |

RL2

フィットチェッカー内蔵。
オゾン臭・有機臭を除去する
活性炭フィルタ併用可能。



サカ式
1005RR-05型
国家検定合格第TM541号



| | |
|--------|---------------------------|
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 (平均99.0%) |
| 吸気抵抗 | 73Pa以下 (平均56Pa) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下 (平均31Pa) |
| 質量 | 157g以下 (平均145g) |
| 使用フィルタ | マイティミクロン フィルタ-1005用-02 |
| しめひも | タイプRB |

※装着安定性に優れた1005RRX-05型もあります。

フィットチェッカー内蔵

フィットテストをより簡単に、手軽に行えるフィットチェッカー内蔵タイプのマスクを国内で初めて開発しました。フィットテスターを携帯する必要がなく、すぐにフィットの状態をチェックできます。現場で働く作業の方々に、フィットの確認を必ず行っていただくために実現したマスクです。



レバーを引き上げるだけでフィットテストができる。



独特のカーブにより接顔の密着性を高める。



肌に優しいソフトな装着感。シリコン面体使用のマスク。



顔が小さい方のためのSサイズもあります。



マスクをしたまま会話や指示が可能。伝声器付マスク。



“RL区分”に対応。驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルタ使用のマスク。