

L型ブラケット LB 片穴50タイプ



強度のある50タイプのL型ブラケットです。

特長


- 既製品なので、低コスト短納期です。
- 丈夫なL-50アングル製ですので、安心してご使用いただけます。

仕様


- 材質：鋼板 t=4.5
ステンレスSUS304 t=4.0
- 表面仕上：UN ユニクロ
ZN 溶融亜鉛メッキ

販売単位：1個

在庫：△受注生産

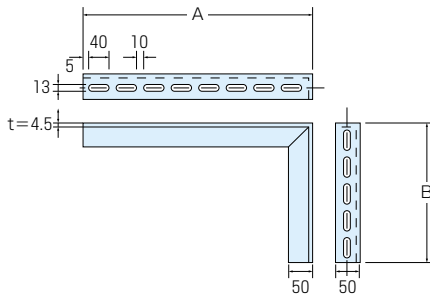


ご注意 下向きでの使用はできません。

 

型番			A	B	適用 ボルト径	単重(UN) (kg)
ユニクロUN	溶融亜鉛ZN	ステンレスSUS				
LB-21-UN	LB-21-ZN	LB-21-SUS	200	150	M10 ・ M12 ・ W1/2	0.96
LB-22-UN	LB-22-ZN	LB-22-SUS	200	200		1.1
LB-32-UN	LB-32-ZN	LB-32-SUS	300	200		1.4
LB-43-UN	LB-43-ZN	LB-43-SUS	400	300		1.9
LB-53-UN	LB-53-ZN	LB-53-SUS	500	300	W1/2	2.2
LB-64-UN	LB-64-ZN	LB-64-SUS	600	400		2.8
LB-74-UN	LB-74-ZN	LB-74-SUS	700	400		3.0

三角ブラケット SB

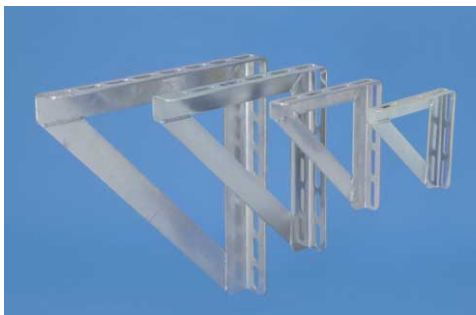

壁面の配管支持に使用するブラケットです。

特長


- ステーが溶接してあり、L型ブラケットより丈夫です。
- 2辺が同じ長さなので、上下左右どちらの向きにも使用できます。

仕様

- 材質：鋼板
- 表面仕上：UN ユニクロ
ZN 溶融亜鉛メッキ

販売単位：1個

在庫：○大阪

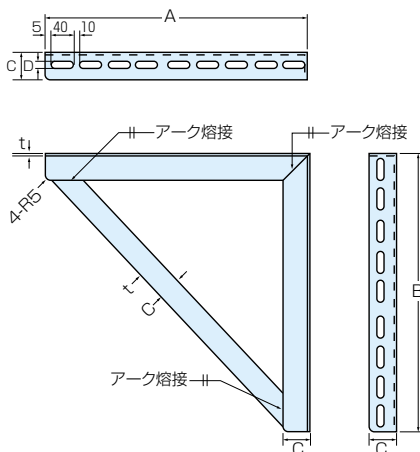

左右向き合せ 使用例

型番		A=B	C	D	適用 ボルト径	t	単重 (kg)
ユニクロUN	溶融亜鉛ZN						
SB4-3030-UN	SB4-3030-ZN	300	40	11	M10,W3/8	3.2	1.2
SB5-4040-UN	SB5-4040-ZN	400	50	13	M12,W1/2	4.5	3
SB5-4545-UN	SB5-4545-ZN	450	50	13	M12,W1/2	4.5	3.3