

ドリルねじ

ねじ・ボルト・ナット

ドリルドライバーは5-144~180ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ミヤガワ FRX'-N Flat Countersunk Head Self Drilling Screw 皿頭ドリルねじ"FRX'-N" (ステンレス)

同商品群
在庫数 298 アイテム



NFPタイプ

特長 ●アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。
用途 ●座ぐりが施してあるアルミ材の締結に。
材質 ●ステンレス (SUS305相当材)
●表面処理:パシベイト
製造国 ●日本


適合ドライバー
プラスNo.2

株式会社ミヤガワ [970165]

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー名 小売価格 (1袋)	呼び寸法 (mm) d×L	最大適用板厚 (mm)	頭部径 (mm)	頭部高さ (mm)	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1643	NFP4210-PC1	¥783	オープン	M4×10	1.2	8	2.7	41	20	37.0	29(182)
856-1644	NFP4213-PC1	¥783	オープン	M4×13	2.3	8	2.7	38	20	37.6	24(69)
856-1645	NFP4216-PC1	¥783	オープン	M4×16	2.6	8	2.7	34	20	43.7	24(73)
856-1646	NFP4219-PC1	¥783	オープン	M4×19	2.6	8	2.7	30	20	42.0	24(78)
856-1647	NFP4225-PC1	¥783	オープン	M4×25	2.6	8	2.7	25	20	45.8	51(122)
856-1648	NFP4230-PC1	¥783	オープン	M4×30	2.6	8	2.7	23	20	50.9	26(93)
856-1649	NFP4235-PC1	¥783	オープン	M4×35	2.6	8	2.7	19	20	48.5	1(3)
856-1650	NFP4240-PC1	¥783	オープン	M4×40	2.6	8	2.7	17	20	49.9	23(86)
856-1651	NFP4250-PC1	¥783	オープン	M4×50	2.6	8	2.7	14	20	50.7	16(60)

商品のお問い合わせ:072-971-2880 http://www.miyagawa21.co.jp/

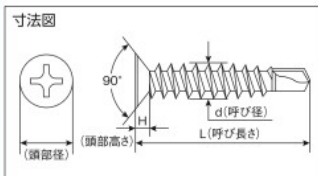

六角ボルト

六角穴付ボルト

六角穴付止めねじ

蝶ボルト

装飾ねじナット

ナット

ねじ用キャップ

ワッシャー

小ねじ

いたずら防止ねじ

ドリルねじ

タッピングねじ

木工用ねじ

建材用ねじ

釘

ミヤガワ FRX'-F(Equivalent of Steel) Stud Self Drilling Screw Trivalent Chromate Conversion Coatings スタッドドリルねじ(スチール)

同商品群
在庫数 298 アイテム




FXタイプ

特長 ●「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途 ●溶接困難な現場でのおねじ設置。
材質 ●スチール
●表面処理:三価クロメート
製造国 ●日本



使用例

商品紹介動画

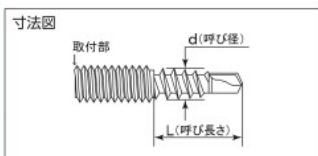


発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー名 小売価格 (1袋)	呼び寸法 (mm) d×L	最大適用板厚 (mm)	取付部サイズ	適合ドライバー	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1566	FX044-25-PC1	¥976	オープン	特殊M6×25	6.0	M 8×20	プラスNo.2	6	20	58.2	97(132)
856-1567	FX045-30-PC1	¥976	オープン	特殊M6×30	6.0	M10×20	四角No.3	5	20	71.0	52(186)

商品のお問い合わせ:072-971-2880 http://www.miyagawa21.co.jp/

ミヤガワ FRX'-F(Equivalent of Steel) Wood Screw Trivalent Chromate Conversion Coatings スタッド木ねじ(スチール)

同商品群
在庫数 298 アイテム

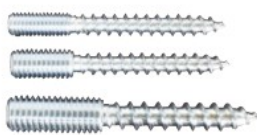


FXタイプ

特長 ●「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途 ●木材に対してのおねじ設置。
材質 ●スチール
●表面処理:三価クロメート
製造国 ●日本



使用例

商品紹介動画

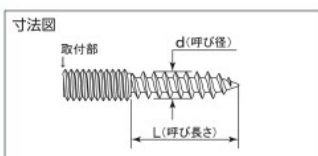


発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー名 小売価格 (1袋)	呼び寸法 (mm) d×L	取付部サイズ	適合ドライバー	袋入数 (本)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-1568	FX046-50-PC1	¥976	オープン	M7×50	M 8×20	プラスNo.2	4	20	57.6	65(142)
856-1569	FX047-50-PC1	¥976	オープン	M7×50	M10×20	四角No.3	4	20	71.6	50(85)
856-1570	FX048-50-PC1	¥976	オープン	M9×50	M12×30	四角No.3	3	20	103.5	36(80)

商品のお問い合わせ:072-971-2880 http://www.miyagawa21.co.jp/

コノエ Self Drilling Tapping Screw Aceptpoint Long IX ドリルねじ"エースポイント"

 同商品群
在庫数 10 アイテム



最大適用板厚 (mm)
9.0

特長 ●H鋼等、厚鉄板(9mm以内)に対して下穴なしで施工できます。
●頭飛びを防ぐため、セレーションを頭裏に採用しています。
●四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
製造国 ●日本

ステンレス 材質 ●ステンレス (SUS410)
●表面処理:パシベイト

【スチール】材質 ●低炭素鋼 (SWCH22A)
●表面処理:三価クロメート

梱包数:12パック
発注単位1パック
株式会社コノエ [401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー名 小売価格 (1パック)	寸法 (mm)			パック入数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
				D	d×L	L1 H			
472-6723	APW5019L	¥1,857	オープン	10.8	5.0×19	5 4	150	525	86(76)
472-6731	APW5025L	¥1,857	オープン	10.8	5.0×25	11 4	140	574	176(96)
472-6740	APW5035L	¥1,857	オープン	10.8	5.0×35	21 4	110	572	32(23)
472-6758	APW5050L	¥1,857	オープン	10.8	5.0×50	36 4	80	561	24(100)
472-6766	APW5070L	¥1,857	オープン	10.8	5.0×70	56 4	60	568	7(28)

商品のお問い合わせ:06-6746-1101 http://www.konoe.co.jp/