

純水機器

恒温器
乾燥器

加熱機器

冷却機器

滅菌・消毒

攪拌器
振とう器

粉砕・分級

遠心分離機

ポンプ

オートクレーブ

滅菌用
テープ・カード滅菌用
ロールバッグ

滅菌用パウチ

オートクレーブ
バッグオートクレーブ
洗浄・消臭剤

滅菌缶・カスト

殺菌



小


大

丸型カスト

Sterilization Case

コード	型	式	大	き	さ	材	質	価	格	区	分
3-342-0757	小		180φ	×	120mm	ステンレス SUS304		¥5,200		CSLJ	
3-342-0756	中		210φ	×	150mm			¥8,900		ZSBJ	
3-342-0755	大		240φ	×	165mm			¥9,800		CQEJ	

- 汎用性の高い丸型カストです。
- 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。

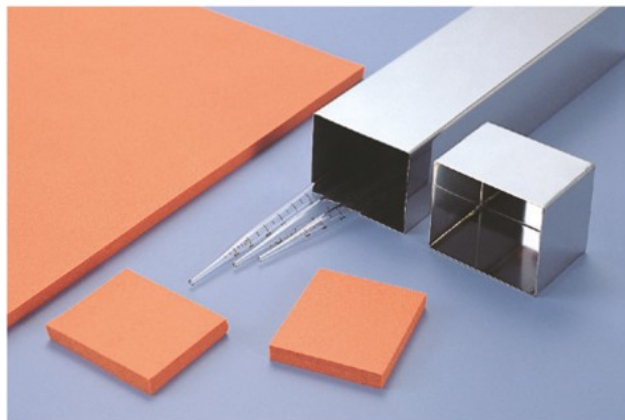

ガラス器具の破損防止に


シリコンスポンジ

Silicone Sponge

コード	型	式	大	き	さ	価	格	区	分
3-330-0560	SS		48	×	48	×	10mm	¥430	ZQLG
3-330-0559	SMS		62	×	74	×	10mm	¥930	ZOMG
3-330-0561	SM		68	×	78	×	10mm	¥950	ZOEG
3-330-0562	SML		250	×	250	×	10mm	¥9,400	VUCCG
3-330-0563	SL		500	×	500	×	10mm	¥25,000	VRFEG

- シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。
- はさみで任意の大きさにカットすることができます。

(仕様) ● 耐熱温度: 250℃

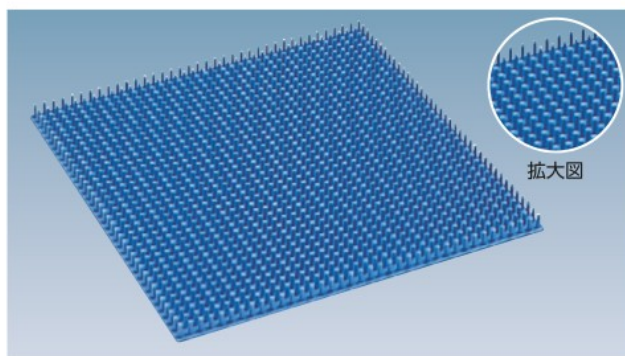

拡大図


シリコンマット

Silicone Mat

コード	型	式	ピン	サイ	ズ	価	格	区	分
3-330-0505	L		3.0~3.5φ	×	11mm	¥13,000		VPKH	
3-330-0506	S		1.5~2.5φ	×	11mm	¥13,000		VQEH	

- 耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコンマットです。
- 主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
- 器具の保護だけでなく保定もできるため、はさみ類の滅菌にも重宝します。
- 裏面には簡単に切断できるカット溝があります。

(仕様) ● 大きさ: 304×304×15mm ● 耐熱温度: 200℃

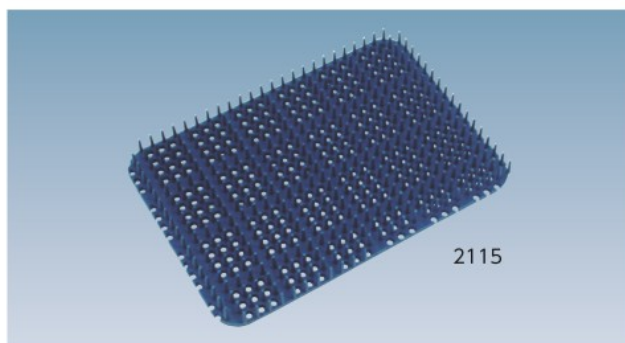

2115

ぴったりサイズのシリコンマット

カスト用シリコンマット

Silicone Mat

コード	型	式	大	き	さ	価	格	区	分
3-330-0367	2070		200	×	70mm	¥3,500		VQKH	
3-330-0368	2115		210	×	150mm	¥8,900		VSEH	
3-330-0369	2721		270	×	210mm	¥17,500		VPBH	
3-330-0370	3113		310	×	130mm	¥12,000		VUAH	

- 器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。
- 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。

ステリマックス
スマート

電子滅菌器

Loop Sterilizer

コード	型	式	滅	菌	温	度	価	格	区	分
3-330-0273	ステリマックス	スマート	750	~	1000℃		¥170,000		COCK	

- ヒーターによる滅菌方法なので、菌や微生物が飛散せずに安心して作業が行えます。

(仕様) ● 温度到達時間: 5~10秒 ● 滅菌チューブ径: 16mm
 ● 滅菌チューブ長: 112mm ● 大きさ: 110×180×170mm 約1.8kg
 ● 電源: 100V 50/60Hz 600W

▲ 本製品は研究用です。医療用には使用できません。