

メニスカスの視定が容易



校正対応

目盛の背面に青線が入って
メニスカスの視定が容易

PTFE活栓付ビュレット (ISOLAB)


Buret

コード	容量	目盛	許容誤差	全長	価格	区分
3-317-0305	25mL	0.05mL	±0.03mL	720mm	¥7,800	ZRGG
3-317-0306	50mL	0.10mL	±0.05mL		ZOJG	

●目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。

(仕様) ●材質: 本体/硼珪酸ガラス 活栓/PTFE ●規格: DIN クラスAS ISO クラスA

※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。

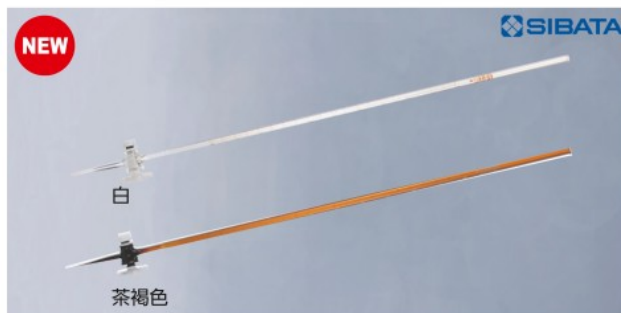

NEW

SIBATA

白

茶褐色

ビュレット スーパーグレード (PTFEコック付)

Buret

コード	容量	目盛	許容誤差	全長	色	価格	区分
3-757-0037	25mL	0.1mL	±0.03mL	640mm	白	¥15,000	BRJG
3-757-0038	50mL		±0.05mL	840mm		¥16,500	BRJG
3-757-0040	25mL		±0.03mL	640mm	茶褐色	¥16,500	BOLG
3-757-0041	50mL		±0.05mL	840mm		¥19,200	BSNG

(仕様) ●材質: 本体/硼珪酸ガラス JR-2 活栓/PTFE

※ JIS R 3505 クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。



ビュレット (ガラス活栓)


Buret

コード	容量	目盛	許容誤差	全長	色	価格	区分
3-103-0130	10mL	0.05mL	±0.02mL	570mm	白	¥9,400	BPEG
3-103-0131	25mL	0.10mL	±0.03mL	640mm		¥10,200	ZQNG
3-103-0132	50mL		±0.05mL	840mm		¥11,700	ZSNG
3-103-0133	10mL	0.05mL	±0.02mL	570mm	茶	¥10,700	BPGG
3-103-0134	25mL	0.10mL	±0.03mL	640mm		¥11,000	ZUKG
3-103-0135	50mL		±0.05mL	840mm		¥12,600	BSNG

(仕様) ●材質: 硼珪酸ガラス ●規格: JIS R 3505 クラスA

■オプション

コード	品名	価格	区分
3-103-0139	活栓用ゴムパッキン(ガラス用)	¥90	ZRME

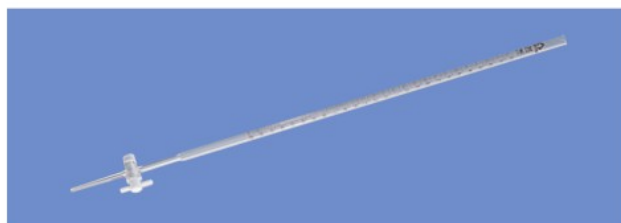

ビュレット (PTFE活栓)

Buret

コード	容量	目盛	許容誤差	全長	価格	区分
3-317-0322	5mL	0.02mL	±0.01mL	約600mm	¥7,590	GRKE
3-103-0136	10mL	0.05mL	±0.02mL		¥7,590	ZRCE
3-103-0137	25mL	0.1mL	±0.03mL	約660mm	¥8,250	ZRCE
3-103-0138	50mL		±0.05mL	約860mm	¥9,460	ZPKE
3-317-0334	100mL	0.2mL	±0.1mL	約870mm	¥13,860	GOKE

(仕様) ●材質: 本体/硼珪酸ガラス 活栓/PTFE ●規格: JIS R 3505 クラスA

■オプション

コード	品名	価格	区分
3-103-0140	活栓用ゴムパッキン (PTFE用)	¥110	ZONE



ビュレット茶 (PTFE活栓)

Buret

コード	容量	目盛	許容誤差	全長	価格	区分
3-316-0820	10mL	0.05mL	±0.02mL	約630mm	¥9,350	GQJE
3-316-0821	25mL	0.1mL	±0.03mL	約640mm	¥9,790	ZOFE
3-316-0822	50mL		±0.05mL	約840mm	¥11,000	ZRFE
3-316-0823	100mL	0.2mL	±0.1mL		¥16,500	GQLE

(仕様) ●材質: 本体/硼珪酸ガラス 活栓/PTFE ●規格: JIS R 3505 クラスA

■オプション

コード	品名	価格	区分
3-103-0140	活栓用ゴムパッキン (PTFE用)	¥110	ZSCE



ポリビュレット

Buret

コード	容量	目盛	全長	価格	区分
3-317-0335	10mL	0.1mL	430mm	¥3,300	ZPMG
3-317-0336	25mL		550mm	¥3,300	ZSCG
3-317-0337	50mL	0.2mL	725mm	¥3,300	ZS1G

(仕様) ●材質: 本体/PP コック部分/メチルペンテン樹脂 プラグ/フッ素樹脂

ビュレット台 734買

メスフラスコ

メスシリンダー
メートルガラス

ビュレット

ホールピペット

ピペット

スポイト

ピペット
コントローラー

ピペッター
乳豆