

## シリコンゴムシート

Silicone Rubber Sheet

厚さ	300×300mm			500×500mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
0.5mm	3-345-0060	¥1,200	ZQCH	3-345-0061	¥3,500	ZQIH
1mm	3-345-0062	¥1,650	ZQEH	3-345-0063	¥3,800	ZQAH
1.5mm	3-345-0064	¥2,200	ZRDH	3-345-0065	¥4,700	AOGH
2mm	3-345-0066	¥2,600	ZUJH	3-345-0067	¥5,700	ZUNH
3mm	3-345-0068	¥3,600	ZOAH	3-345-0069	¥7,800	ZQKH
5mm	3-345-0070	¥5,800	ASNH	3-345-0071	¥14,000	DQMH

●耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

(仕様)・材質:シリコンゴム ●硬度:50度 ●使用温度範囲:-50~200℃




## 極薄シリコンゴムシート

Silicone Rubber Sheet

コード	厚さ	大きさ	価格	区分
3-345-0095	0.05mm	300×300mm	¥6,400	ZSCG
3-345-0096	0.1mm		¥6,000	ZSAG
3-345-0097	0.2mm		¥6,200	ZRKG

●製品には加工後に剥がすPETフィルムを付けているため、切断・打抜き加工を容易に行うことができます。

(仕様)・材質:シリコンゴム

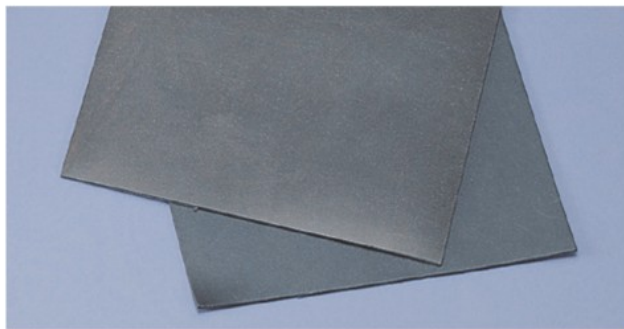

## 《ブチルゴム (IIR)》

厚さ	500×500mm			1000×1000mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
1mm	3-356-0090	¥2,000	EOJG	3-356-0091	¥7,500	ERGG
2mm	3-356-0092	¥4,000	ERJG	3-356-0093	¥12,800	EOLG
3mm	3-356-0094	¥4,900	EOIG	3-356-0095	¥15,000	EOBG
5mm	3-356-0096	¥8,000	EQGG	3-356-0097	¥24,800	EOJG

## ■天然ゴム

厚さ	500×500mm			1000×1000mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
1mm	3-345-0041	¥1,300	EOEG	3-345-0042	¥4,300	EOLG
2mm	3-345-0044	¥1,500	ESIG	3-345-0045	¥5,100	EUMG
3mm	3-345-0047	¥1,600	EQJG	3-345-0048	¥5,900	EOBG
5mm	3-345-0050	¥2,800	ERAG	3-345-0051	¥9,800	EUEG

## ゴムシート

Rubber Sheet

## ■合成ゴム

## 《ネオプレン (CR)》

厚さ	500×500mm			1000×1000mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
1mm	3-345-0021	¥1,500	EODG	3-345-0022	¥4,800	ERJG
2mm	3-345-0024	¥2,200	EPGG	3-345-0025	¥6,900	EOIG
3mm	3-345-0027	¥3,000	EPKG	3-345-0028	¥9,800	ESFG
5mm	3-345-0030	¥4,300	EOFG	3-345-0031	¥15,800	ESCG


## 《ニトリル (NBR)》

厚さ	500×500mm			1000×1000mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
1mm	3-356-0070	¥1,600	EOMH	3-356-0071	¥4,300	EPCH
2mm	3-356-0072	¥2,100	EPIH	3-356-0073	¥6,800	EUJH
3mm	3-356-0074	¥2,500	ESFH	3-356-0075	¥8,800	EUBH
5mm	3-356-0076	¥4,000	ERJH	3-356-0077	¥13,800	ERCH

## 《エチレンプロピレンゴム (EPDM)》

厚さ	500×500mm			1000×1000mm		
	コード	価格	区分	コード	価格	区分
1mm	3-356-0080	¥1,800	ERIH	3-356-0081	¥5,600	EQAH
2mm	3-356-0082	¥2,500	EQGH	3-356-0083	¥7,600	EOEH
3mm	3-356-0084	¥3,200	EUAH	3-356-0085	¥9,800	EPNH
5mm	3-356-0086	¥4,800	EQAH	3-356-0087	¥15,800	EOKH

※他の厚み・大きさについてはお問い合わせ下さい。抜き加工も承ります。

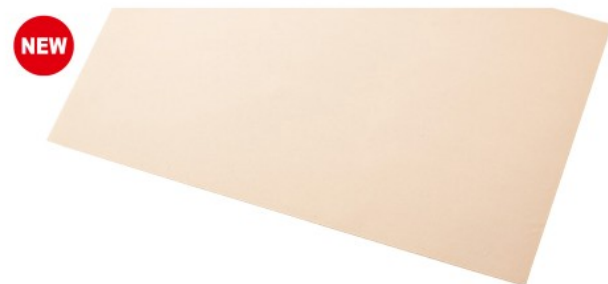

## 滑り止めシート

Anti-Slip Sheet

コード	型	式	タイプ	厚さ	重量	価格	区分
3-345-0053	TNSS-A4		両面防滑	0.4mm	14g	¥980	GSFG
3-345-0054	TNSSA-A4		表面防滑 裏面粘着付	0.3mm	20g	¥980	GSIG

●硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。

●耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。

●マットや備品のズレ防止として使え、任意の形状にカットできます。

(仕様)・色:ベージュ ●大きさ:210×297mm