

連続可変・連続分注器

Repetitive Pipette

■シングルチャンネル

コード	型	式	分注範囲	最大吸引量	使用チップ	価	格	区分
3-316-0041	M-801		1~5μL	30μL	20/200μL用	¥34,000		DUMF
3-316-0042	M-802		5~25μL	210μL	200μL用	¥34,000		DOKF
3-316-0043	M-803		25~100μL	1090μL	1000μL用	¥34,000		DOBF
3-316-0044	M-804		50~250μL	1180μL		¥34,000		DQLF
3-316-0045	M-805		250~1000μL	5300μL	5000μL用	¥36,000		DPAF
3-316-0046	M-806		500~1250μL	10300μL	10000μL用	¥36,000		DUJF

■8チャンネル

コード	型	式	容量	精度	価	格	区分
3-316-0422	SUPER-8001		1~5μL	±4.0~8.0%	¥99,000		DUNG
3-316-0423	SUPER-8002		5~25μL	±2.0~4.0%	¥99,000		DOKG
3-316-0424	SUPER-8003		50~250μL	±1.3~2.0%	¥99,000		DPDG

●汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。



(仕様) ●分注回数: 最大吸引量/分注量 ●オートクレーブ: 不可 ●UV照射: 可
●適合チップ: ギルソン製 クオリティ製 エッペン製 ●生産国: 日本
●付属 (8チャンネルのみ): ラック入チップ リザーバー

マイクロピペット (耐溶剤性ITピペット)

Micropipette

■Type-G ※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。

コード	型	式	容量	精度	価	格	区分
3-316-0405	G-200N		20~200μL	±0.8~1.5%	¥19,000		ZQEF
3-316-0406	G-1000N		100~1000μL	±0.5~3.0%	¥19,000		ZQEF
3-316-0407	G-5000N		1~5mL	±0.5~1.5%	¥28,000		DRJF
3-316-0408	G-10000N		2~10mL		¥29,000		ZOGF

- グリップを握ることでロックされるロック機構付きです。
- 硫酸原液にも使用可能なETFE (熱可塑性フッ素樹脂) 採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。
- 気化した溶剤を排出することで、ピペットの内部の劣化を防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。
- プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。

※チップはギルソン、エッペンチップが適合します。

※1000/5000/10000にはフィルタが付属しています。

■SOLVENT-R (フッ化水素を除く溶剤・強酸専用)

コード	型	式	容量	精度	価	格	区分
3-316-0420	SOLVENT-R-200		10~200μL	±1.5~0.8%	¥32,000		DSEI
3-316-0421	SOLVENT-R-1000		100~1000μL	±3.0~0.5%	¥32,000		DOCI

- ETFE (ピストン)、気化排気口を導入することで、耐薬品性に優れたガラスチップ専用ピペットです。
- チップイジェクター機構があり、ガラスチップを片手で外せます。
- グリップを握ることでロックされるロック機構付きです。

(仕様) ●UV照射: 可 ●オートクレーブ: 不可 ●生産国: 日本

酸・有機溶剤・アルカリ等にも使える耐薬性



■主要部の材質

型式	グリップ	ピストン	Oリング	ノーズコーン	ノーズコーンOリング
G-200N	TPE	ETFE	FKM ETFEコーティング	PP (UV吸着剤入)	—
G-1000N				FKM	—
G-5000N				ETFEコーティング	FKM
G-10000N				—	ETFEコーティング
SOLVENT-R-200	—	—	—	PP (UV吸着剤入)	—
SOLVENT-R-1000	—	—	—	FKM-ETFEコーティング	—

■ガードフィルタ

コード	型	式	対応機種	入数	価	格	区分
3-305-0041	G-SC-100		G-1000N M-803・804	100	¥3,000		DPEH
3-305-0043	MS-F-100		G-5000N・10000N M-805・806		¥2,400		DOGH

ガラスチップ

Glass Tip


コード	型	式	容量	入数	ラック	価	格	区分
3-316-0348	M's G-RACK	ST	200μL	20本	○	¥7,600		DUMH
3-316-0349	M's G-RACK	LT	1000μL			¥7,600		DSJH
3-316-0332	GLT-200		200μL	8本	—	¥2,400		DREG
3-316-0398	GLT-1000		1000μL			¥2,400		DQDG
3-316-0333	GLT-5000		5000μL			¥2,400		DOBG
3-316-0334	GLT-10000		10000μL			¥3,000		DQGG

- ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。※Type-Gでの使用には別売のアダプタが必要です。
- ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。

(仕様) ●材質: チップ/珪酸ガラス ラック/PP ●UV照射: 可

■専用アダプタ

コード	型	式	対応機種	価	格	区分
3-316-0337	F-200		M-802 G-200N	¥2,400		DUBG
3-316-0397	F-1000		M-803 M-804 G-1000N	¥2,400		DSEG
3-316-0338	F-5000		M-805 G-5000N	¥2,400		DRJG
3-316-0339	F-10000		M-806 G-10000N	¥2,400		DOCG

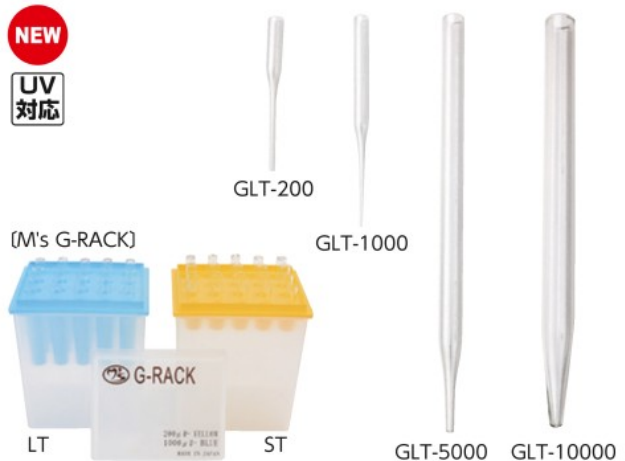

■ラックのみ

コード	型	式	対応容量	価	格	区分
3-316-0351	M's G-RACK	S	200μL	¥5,200		DRIH
3-316-0352	M's G-RACK	L	1000μL	¥5,200		DPJH