

タイマー

ワイパー
ウエスラップ
フィルム

パック・袋

テープ
接着剤オイル
グリース

工具

実験素材
パーツ金属・樹脂・
化学材料開発・
試作支援

レンズ・シート


めっき液

超電導実験器

磁石

ペルティエ・
レーザー

素材・パーツ

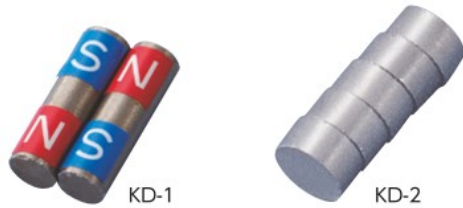

KD-1

KD-2

希土類磁石 (サマコバ磁石)

Magnet

コード	型式	大きさ	磁束密度	入数	価格	区分
3-118-0118	KD-1	6φ×20mm	500mT	2本	¥2,500	ZPCG
3-118-0119	KD-2	10φ×5mm	350mT	5個	¥2,000	ZSDG

●コバルトを主成分にサマリウムなどの希土類を含有した磁石で、磁力はフェライトの6~8倍、アルニコの2~3倍と強力です。

(仕様)

●耐熱温度:約300℃ ●付属:KD-1/ケース 鉄片 KD-2/ケース



F-4

F-3

F-2

F-1

[着磁状態]



両面着磁型磁石

強力フェライト磁石

Magnet

コード	型式	大きさ	磁束密度	入数	価格	区分
3-118-0040	F-1	6φ×2mmt	105mT	10個	¥360	ZQFG
3-118-0041	F-2	10φ×3mmt	110mT		¥450	ZSLG
3-118-0042	F-3	15φ×4mmt	100mT		¥540	ZUEG
3-118-0043	F-4	20φ×4mmt			¥600	ZUJG

●鏡面仕上げしてある両面着磁型の強力フェライト磁石です。



K-1

K-2

[着磁状態]




片面2極型磁石

片面2極型フェライト磁石

Magnet

コード	型式	大きさ	磁束密度	入数	価格	区分
3-118-0127	K-1	20φ×4mmt	50mT	10個	¥450	ZPJE
3-118-0128	K-2	18.5φ×4.5mmt 穴径2.5mmφ	53mT		¥450	ZUCE

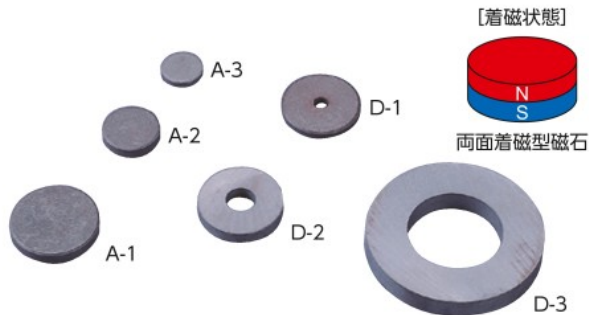

A-1

A-2


A-3

D-1

D-2

D-3

[着磁状態]

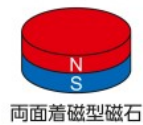


両面着磁型磁石

フェライト磁石

Magnet

コード	型式	大きさ(mm)	磁束密度	入数	価格	区分
3-118-0120	A-1	30φ×5t	54mT	10個	¥450	ZPBE
3-118-0121	A-2	20φ×5t	58mT		¥330	ZQEE
3-118-0122	A-2.5	25φ×5t	60mT		¥300	ZSKE
3-118-0123	A-3	15φ×3t	44mT		¥240	ZOJE
3-118-0124	D-1	28φ×3t 穴径5φ	50mT		¥480	ZOIE
3-118-0125	D-2	29φ×5t 穴径10φ	89mT		¥980	ZOIE
3-118-0126	D-3	60φ×8t 穴径32φ	120mT		¥2,500	ZUBE

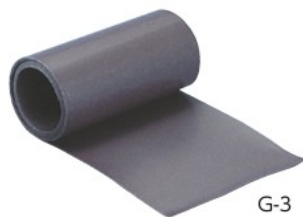


G-3

ゴム磁石

Magnet

コード	型式	巾	長さ	厚み	備考	価格	区分
3-118-0137	G-3	100mm	1m	0.8mmt	—	¥980	ZQJE
3-118-0138	G-4				のり付	¥1,200	ZUJE

●長さ1mの帯状で、用途に応じカッターやはさみで切断できます。

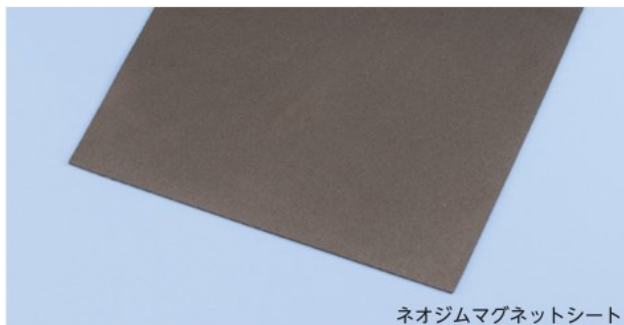

ネオジムマグネットシート

ネオジムマグネットシート

Magnet

コード	型式	表面磁力	厚み	入数	価格	区分
3-118-0305	150×150mm	100mT	1.0mm	2枚組	¥23,000	EUFG
3-118-0306	210×297mm				¥46,000	ESAG

●従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り取り可能です。

●シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。