



シリカゲル

Desiccant

コード	型式	容量	大きさ	価格	区分
3-793-0000	青・大粒	500g (ポリ瓶入)	6メッシュ以上	¥1,500	ZPCH
3-793-0001	青・中粒		5~10メッシュ	¥1,500	ZRIH
3-793-0002	青・大粒	12.5kg (1斗缶)	6メッシュ以上	¥25,000	ZPLH
3-793-0003	青・中粒		5~10メッシュ	¥25,000	ZSNH

- 水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。

NEW



緑色

混色

シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

Desiccant

コード	型式	規格	入数	価格	区分
3-335-0983	6UPメッシュ緑色	緑色100%	1缶	¥2,400	ZUBJ
3-335-0984	6UPメッシュ混色	緑色5~8%	(500g)	¥1,400	Z01J

- RoHS 指令に対応した湿度インジケータを使用しています。
- 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。

※再生は130℃以下で行ってください。

(仕様)

- 主成分：シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)

ドライヤーン® 分包品

Desiccant

コード	型式	大きさ	入数	価格	区分
3-335-0993	OP-10	65×68mm	10g/袋×30	¥980	ZRAH
3-335-0992	OP-5	46×65mm	5g/袋×50	¥980	ZQLH

- シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。
- 塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。
- 環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。



OP-10


デシケーター用乾燥剤(シリカゲル)

Desiccant

コード	型式	大きさ	入数	価格	区分
3-138-0900	プレート状	270×230×5mm	1枚	¥2,400	ZQAG

- シリカゲルを通気性繊維で成型したプレート状のシリカゲルです。
- 接着剤は使用していませんので化学変化も起こさず再生も可能です。

※再生時の乾燥は80℃以下で行って下さい。

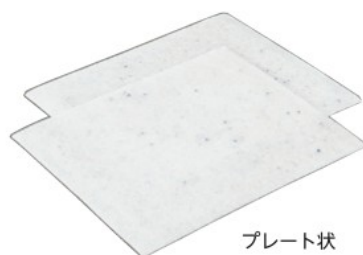

プレート状

ドライヤーン® シートS

Desiccant

コード	型式	大きさ	厚さ	入数	価格	区分
3-335-0990	シリカゲル	40×80mm	1.6mm	10枚/袋×5	¥3,200	Z0LH


- 安全な「シリカゲル」を使用したシート型乾燥剤です。
- 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。

ドライヤーン® シートC

Desiccant

コード	型式	大きさ	厚さ	入数	価格	区分
3-335-0994	塩化カルシウム	40×80mm	1mm	10枚/袋×5	¥3,200	VQBH

- 薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。

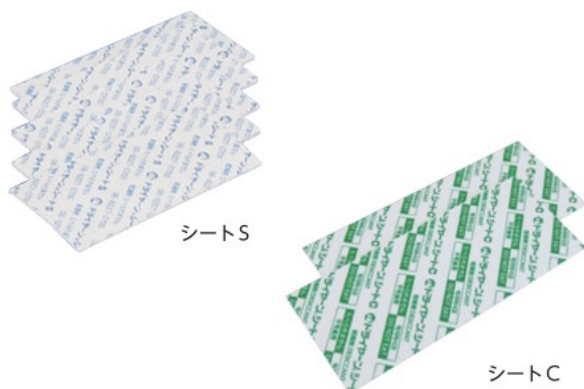

シートS

シートC