

設備
搬管
運搬

シェルフ

薬品庫

実験台

ドラフト

クリーン
ベンチ

デシ
ケーター

器具乾燥台

シェルフ

ワゴン

整理戸棚

コンテナ
ケース

シェルフ

アジャスターとキャスターを標準装備

組立式



9015-4

シェルフNLH (キャスター付)

Rack

コード	型式	幅	奥行	高さ	棚数	価格	区分
3-339-0601	6090-3	610mm	460mm	955mm	3	¥12,000	ATGE
3-339-0602	6012-4			1260mm	4	¥13,500	ATCE
3-339-0603	6015-4			1565mm	4	¥13,800	ATAE
3-339-0604	6018-5	760mm	460mm	1795mm	5	¥15,800	ATDE
3-339-0606	7690-3			955mm	3	¥12,800	ATIE
3-339-0607	7612-4			1260mm	4	¥13,800	ATEE
3-339-0608	7615-4	915mm	460mm	1565mm	4	¥14,800	ATEE
3-339-0609	7618-5			1795mm	5	¥16,800	ATLE
3-339-0610	9090-3			955mm	3	¥13,300	ATBE
3-339-0611	9012-4	1215mm	460mm	1260mm	4	¥15,000	ATLE
3-339-0612	9015-4			1565mm	4	¥16,000	ATCE
3-339-0613	9018-5			1795mm	5	¥21,000	ATGE
3-339-0614	1290-3	1215mm	460mm	955mm	3	¥28,000	ATLE
3-339-0615	1212-4			1260mm	4	¥32,000	ATEE
3-339-0616	1215-4			1565mm	4	¥21,000	ATBE
3-339-0617	1218-5			1795mm	5	¥25,000	ATIE

- 組立に工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。
- 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
- 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。

材質	本体：スチール(クロムメッキ) スリーブ：ABS樹脂
総耐荷重	アジャスター使用時：500kgf キャスター使用時：300kgf
棚耐荷重	250kgf/段
棚板ピッチ	25mm
ポール	25mmφ
付属	アジャスター：40mmφ×4 キャスター：60mmφ×4

■オプション

コード	品名	使用範囲	価格	区分
3-339-0670	つっぱり延長ポール 2本セット ADD-P2545J	47~74cm	¥3,800	ATBH
3-339-0671	つっぱり延長ポール 2本セット ADD-P2560J	62~100cm	¥4,000	ATGH
3-339-0672	つっぱり延長ポール 2本セット ADD-P2590J	93~165cm	¥4,300	ATLH

- ポールに取付けて、シェルフを天井に突っ張ることができます。

組立簡単! 棚間隔も自由自在


組立式



シェルフNLH用
つっぱり延長ポール

オプション取付例

ボルトレス軽量棚落下防止バー

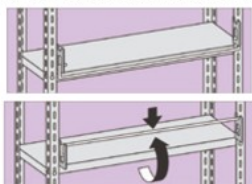

バーを上を持ち上げ、図のように溝に引っ掛けて固定します。

オプション取付例



KK2625

ボルトレス軽量棚

Rack

コード	型式	幅	奥行	高さ	棚数	価格	区分
3-338-0330	KK2224	875mm	450mm	1800mm	4	¥16,800	CTDE
3-338-0331	KK2225				5	¥18,500	CTJE
3-338-0332	KK2234	600mm	450mm	1800mm	4	¥19,800	CTCE
3-338-0333	KK2235				5	¥22,000	CTBE
3-338-0334	KK2424	1200mm	450mm	1800mm	4	¥21,500	CTIE
3-338-0335	KK2425				5	¥24,000	CTJE
3-338-0336	KK2434	600mm	450mm	1800mm	4	¥25,500	CTFE
3-338-0337	KK2435				5	¥29,500	CTJE
3-338-0338	KK2524	1500mm	450mm	1800mm	4	¥24,500	CTKE
3-338-0339	KK2525				5	¥28,500	CTAE
3-338-0340	KK2534	600mm	450mm	1800mm	4	¥31,000	CTCE
3-338-0341	KK2535				5	¥35,500	CTGE
3-338-0342	KK2624	1800mm	450mm	1800mm	4	¥27,500	CTAE
3-338-0343	KK2625				5	¥32,000	CTAE
3-338-0344	KK2634	600mm	450mm	1800mm	4	¥35,000	CTGE
3-338-0345	KK2635				5	¥41,000	CTFE

- 最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。
- 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。
- 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。

材質	スチール
塗装	ホワイトグレー
棚耐荷重	100kgf/段
棚板ピッチ	25mm

※高さ1800mm以外の機種や、追加棚板もございます。詳細はお問い合わせ下さい。

■オプション

コード	品名	価格	区分
3-338-0346	落下防止バー (手動式 幅875mm用)	¥6,500	CTGH
3-338-0347	落下防止バー (手動式 幅1200mm用)	¥7,200	CTGH
3-338-0348	落下防止バー (手動式 幅1500mm用)	¥7,200	CTGH
3-338-0349	落下防止バー (手動式 幅1800mm用)	¥7,300	CTAH