 




● センターカット

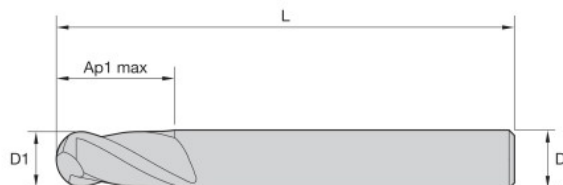

エンドミル公差

D1	公差 e8	D	公差 h6 + / -
≤3	-0,014/-0,028	≤3	0/0,006
>3-6	-0,020/-0,038	>3-6	0/0,008
>6-10	-0,025/-0,047	>6-10	0/0,009
>10-18	-0,032/-0,059	>10-18	0/0,011
>18-30	-0,040/-0,073	>18-30	0/0,013

■ 2BN..DK-DL・2フルート・ボールノーズ・メトリック

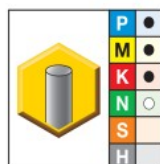

- 第1選択
- 第2選択

KC633M	D1	D	切れ刃長さ Ap1 max	長さ L
2BN0200DL006A	2.0	6	6.00	57
2BN0300DK004A	3.0	6	4.00	50
2BN0300DL007A	3.0	6	7.00	57
2BN0400DK005A	4.0	6	5.00	54
2BN0400DL008A	4.0	6	8.00	57
2BN0500DL010A	5.0	6	10.00	57
2BN0600DL010A	6.0	6	10.00	57
2BN0700DL013A	7.0	8	13.00	63
2BN0800DL016A	8.0	8	16.00	63
2BN1000DL019A	10.0	10	19.00	72
2BN1200DL022A	12.0	12	22.00	83
2BN1400DL022A	14.0	14	22.00	83
2BN1600DL026A	16.0	16	26.00	92
2BN2000DK020A	20.0	20	20.00	92
2BN2000DL032A	20.0	20	32.00	104

注：技術データについては、Q15ページをご覧ください。