


クランプレバー SR,SF,SRI,SRL

Clamp Levers SR,SF,SRIN,SRL

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するレバーです。
レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。
従来品に比べより使いやすく、非常にお求め安くなりました。

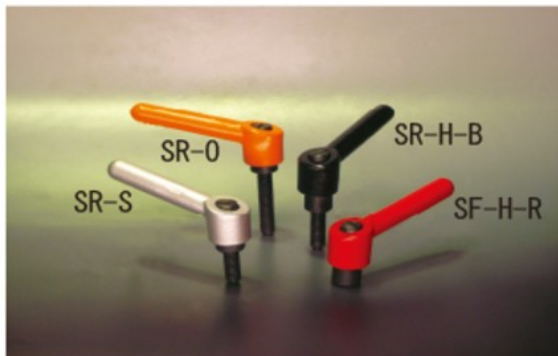

品番	L	カラー
SR-4		B(ブラック)
SR-5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	
SR-6		
SR-6L		O(オレンジ)
SR-8	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	
SR-8L		
SR-10S		R(レッド)
SR-10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
SR-10L		
SR-12S		S(シルバー)
SR-12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
SR-12L	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
SR-16S	30 40 50 60 70 80	
SR-16		

品番	カラー
SF-4	B(ブラック)
SF-5	
SF-6	
SF-6L	O(オレンジ)
SF-8	
SF-8L	
SF-10S	R(レッド)
SF-10	
SF-10L	
SF-12S	S(シルバー)
SF-12	
SF-12L	
SF-16S	
SF-16	

品番	L	カラー
SR-4H		B(ブラック)
SR-5H	10 15 20 25 30 40	
SR-6H		
SR-8H	15 20 25 35 40 50 60	O(オレンジ)
SR-10H	20 25 30 40 50 60 80	
SR-12H	25 30 40 50 60 80	
SR-16H	30 40 50 60 70 80	R(レッド)
		S(シルバー)

品番	カラー
SF-4H	B(ブラック)
SF-5H	
SF-6H	
SF-8H	O(オレンジ)
SF-10H	
SF-12H	
SF-16H	R(レッド)
	S(シルバー)

	品番	L	カラー
インチネジ	SRI-1/4	10 15 20 25 30	B(ブラック)
	SRI-5/16	15 20 25 30 40	
	SRI-3/8	20 25 30 40 50	
左ネジ			R(レッド)
	SRL-6	10 15 20 25 30	S(シルバー)
	SRL-8	15 20 25 30 40	Y(イエロー)
	SRL-10	20 25 30 40 50	

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 $\frac{SR-10 \times 30-R}{品番 \quad L \quad カラー}$

めねじHタイプの場合 $\frac{SF-8H-B}{品番 \quad カラー}$

インチネジの場合 $\frac{SRI-1/4 \times 30-R}{品番 \quad L \quad カラー}$

左ネジの場合 $\frac{SRL-8 \times 30-R}{品番 \quad L \quad カラー}$