


ステンレスクランプレバー SRS,SFS

Clamp Levers SRS,SFS

RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。
従来品に比べより使いやすく、非常にお求め安くなりました。

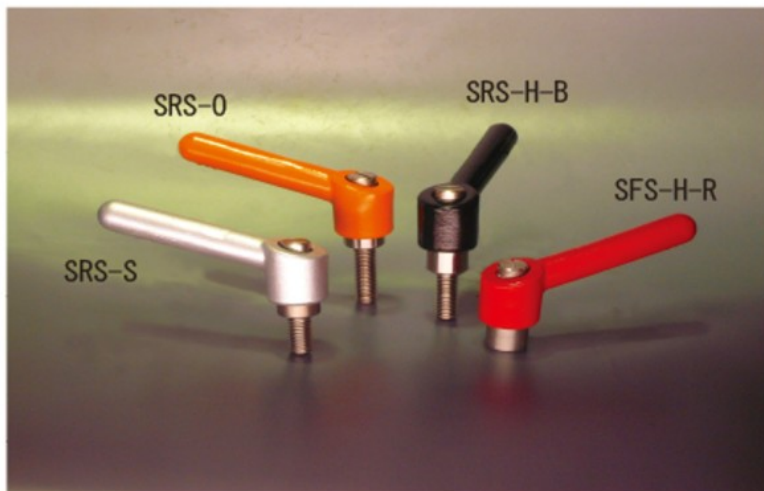

品番	L	カラー
SRS-4		
SRS-5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	B(ブラック)
SRS-6		0(オレンジ)
SRS-6L		R(レッド)
SRS-8	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	S(シルバー)
SRS-8L		
SRS-10	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80	
SRS-12	20 25 30 40 50 60 70 80	
SRS-16	30 40 50 60 70 80	

品番	カラー
SFS-4	
SFS-5	B(ブラック)
SFS-6	0(オレンジ)
SFS-6L	R(レッド)
SFS-8	S(シルバー)
SFS-8L	
SFS-10	
SFS-12	
SFS-16	

品番	L	カラー
SRS-4H		
SRS-5H	10 15 20 25 30 40 50	B(ブラック)
SRS-6H		0(オレンジ)
SRS-8H	15 20 25 30 40 50 60	R(レッド)
SRS-10H	20 25 30 40 50 60 80	S(シルバー)
SRS-12H	25 30 40 50 60 80	
SRS-16H	30 40 50 60 80	

品番	カラー
SFS-4H	
SFS-5H	B(ブラック)
SFS-6H	0(オレンジ)
SFS-8H	R(レッド)
SFS-10H	S(シルバー)
SFS-12H	
SFS-16H	

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 $\frac{\text{品番}}{\text{品番}} \times \frac{20\text{-B}}{\text{L}} \frac{\text{カラー}}{\text{カラー}}$

めねじの場合 $\frac{\text{品番}}{\text{品番}} \frac{\text{カラー}}{\text{カラー}}$

おねじHタイプの場合 $\frac{\text{品番}}{\text{品番}} \times \frac{80\text{-O}}{\text{L}} \frac{\text{カラー}}{\text{カラー}}$

めねじHタイプの場合 $\frac{\text{品番}}{\text{品番}} \frac{\text{カラー}}{\text{カラー}}$